

61742472	DATENBLATT
Gültig ab: 14.03.2024	Schrumpfschlauch PROTECT-HF


Halogenfreier Schrumpfschlauch für industrielle Anwendungen zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung.



Material:	Polyolefin
Technische Merkmale:	
Schrumpfverhältnis	2:1
Schrumpftemperatur	>90°C
Temperaturbereich	-30°C bis +105°C

Farbe:	schwarz grün/gelb
---------------	----------------------

Eigenschaften:	
Zugfestigkeit	10 N/mm²
Reißdehnung	200%
Längenänderung	-10% bis +5%
Durchschlagsfestigkeit	20kV/mm
Durchgangswiderstand	10 ¹⁴ Ω cm
Halogenfrei	
Flammwidrig	nach FMVSS 302

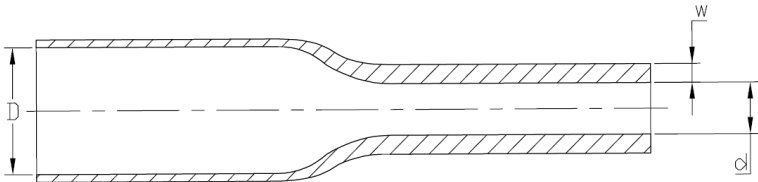

Abmessungen:

Verpack- ung	Art. Nr.	Größe D inch	Innendurchmesser mm		Wandstärke nach Schrumpfung w mm
			vor Schrumpfung D	Nach Schrumpfung d	
Box					
	schwarz				
	61742489	3/64	1,2	0,6	0.41
	61742490	1/16	1,6	0,8	0.43
	61742491	3/32	2,4	1,2	0.51
	61742492	1/8	3,2	1,6	0.51
	61742493	3/16	4,8	2,4	0.51
	61742494	1/4	6,4	3,2	0.65
	61742495	3/8	9,5	4,8	0.65
	61742496	1/2	12,7	6,4	0.65
	61742497	3/4	19,1	9,5	0.77
	61742498	1	25,4	12,7	0.89
Stück					
	schwarz				
	61742472	3/64	1,2	0,6	0.41

61742472	DATENBLATT
Gültig ab: 14.03.2024	Schrumpfschlauch PROTECT-HF

	61742473	1/16	1,6	0,8	0.43
	61742474	3/32	2,4	1,2	0.51
	61742475	1/8	3,2	1,6	0.51
	61742476	3/16	4,8	2,4	0.51
	61742477	1/4	6,4	3,2	0.65
	61742478	3/8	9,5	4,8	0.65
	61742479	1/2	12,7	6,4	0.65
	61742480	3/4	19,1	9,5	0.77
	61742481	1	25,4	12,7	0.89
	grün/gelb				
	61742482	1/8	3,2	1,6	0.51
	61742483	3/16	4,8	2,4	0.51
	61742484	1/4	6,4	3,2	0.65
	61742485	3/8	9,5	4,8	0.65
	61742486	1/2	12,7	6,4	0.65
	61742487	3/4	19,1	9,5	0.77
	61742488	1	25,4	12,7	0.89

Handelsware, kein Lapp-Produkt.