



Werkbank WB 630

WB 630

Art.-Nr. **85010630**
GTIN **4018754359981**
Modell **WB 630**

Bezeichnung.

Werkbank WB 630 1 Schubl. RAL 7016 L.725mm x B.2000mm x H.1281-1586mm

Eigenschaften.

- montagefertige Konstruktion
- Truhenhalterung inklusive Befestigungsmaterial, passend für Nr. 93 TOP BOX
- abschließbare Schublade (inklusive 2 Schlüsseln) mit Vollauszug und Kugelhäufungsführung
- mit rutschfester Schubladenmatte
- große Arbeitsfläche mit Gummibaum-Arbeitsplatte, 30 mm stark, mit FSC-Zertifizierung
- integrierte gelochte Rückwand für Bestückung mit Werkzeugen und z. B. Haken, Spraydosenshalter, Papierrollenshalter etc.
- mit EU-3-Fach-Steckdose, 2 USB-Anschlüssen und 2 gummierten Kabeldurchlässen
- höhenverstellbare Beine (um 305 mm) mit Nivellierfüßen (M12)
- Korpus RAL 7016, in robuster industrieller Pulverbeschichtung
- Abmessungen: Breite 2.000 mm, Tiefe 725 mm, verstellbare Höhe mit Rückwand: 1.281-1.586 mm, ohne Rückwand: 773-1.078 mm
- Schubladeninnenmaße: 530 x 350 x 74,5 mm
- ausrüstbar mit STAHLWILLE TCS-Einlagen
- optional erhältlich: Werkzeugtruhe TOP BOX 93 (81200157) und Werkzeug-Sortiment TCS 821/6 (97830255)

Vorteile.

Großzügige Arbeitsfläche mit einer Breite von 2.000 mm mit massiver Gummibaum-Arbeitsplatte, FSC-zertifiziert.

Mit geräumiger, abschließbaren Schublade mit Vollauszug und kugellagerter Führung und maßgefertigter Halterung für unsere TOP BOX 93.

Variable Tischhöhe und standhafte Nivellierfüße unterstützen effizientes und ergonomisches Arbeiten auch auf unebenem Boden.

Integrierte Steckdose und 2 USB-Anschlüsse mit Kabelauslässen erlauben problemlose Nutzung und das Aufladen von Elektrowerkzeugen und mobiler Geräte.

Die Erweiterung um die TOP BOX 93 (81200157) und den 157-teiligen Werkzeug-Sortiment TCS 821/6 (97830255) erhöht die Funktionalität der Werkbank.



Produkthighlights.



Arbeitsfläche für höchste Ansprüche.

Die Platte aus massivem, FSC-zertifiziertem Gummibaum-Holz ist mit einer beachtlichen Breite von 2.000 mm besonders groß und bietet eine stabile Grundlage für tägliches, anspruchsvolles Arbeiten.



Ergonomisches Arbeiten.

Die Tischhöhe lässt sich dank verstellbaren Beinen flexibel an die individuellen Bedürfnisse und für ein bestmögliches ergonomisches Arbeiten in einer Rasterhöhereinstellung von 25 mm anpassen.



Modulare Stauraumlösung.

Mit der modularen Organisation bietet die Werkbank viel Platz für deine Werkzeuge. So lässt sich unsere Werkzeugtruhe TOP BOX mit 4 Schubladen perfekt in die passende Halterung integrieren. Eine große, abschließbare Schublade auf der gegenüberliegenden Seite schafft zusätzlich sicheren Stauraum.



Optimale Standfestigkeit.

Die Nivellierfüße ermöglichen eine exakte und stabile Ausrichtung der WB 630 für einen sicheren Stand auch auf unebenem Untergrund.



Direkte Stromversorgung.


Die Werkbank ist mit 2 USB-Anschlüssen ausgestattet, um elektronische Geräte direkt vor Ort aufzuladen. Eine 3-fach-Steckdose und gummierte Kabeldurchlässe an jeder Seite ermöglichen eine effiziente Stromversorgung für Akkugeräte.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System


Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.

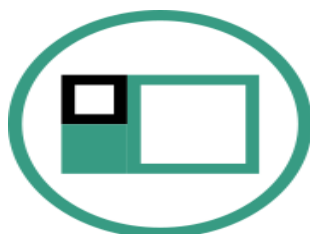

Modular Inlay System

Diese flexible Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen ermöglicht die individuelle Bestückung der Werkstattwagen oder Werkzeugkoffer wahlweise mit 1/6, 1/3, 2/3 oder 3/3 Schaumstoffeinlagen.

Technische Zeichnung.

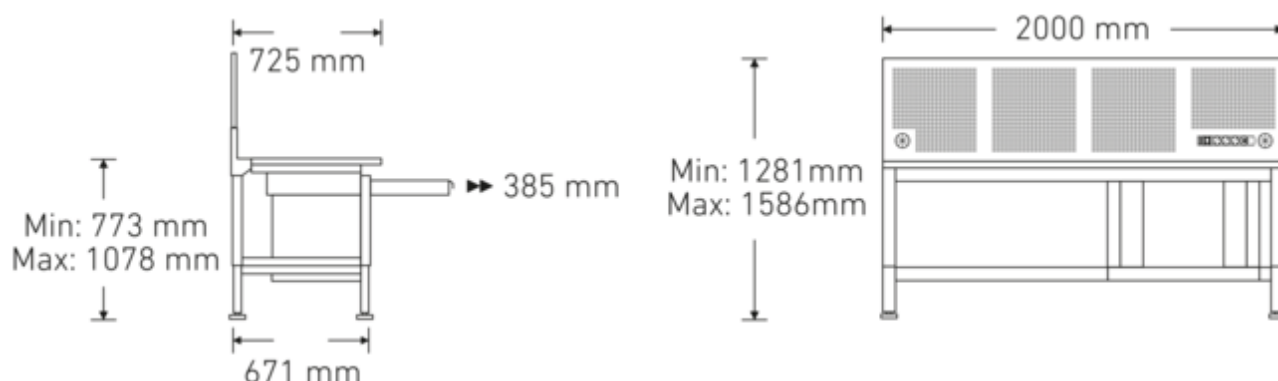

Technische Attribute.

Material Arbeitsplatte	Gummibaumholz
Anzahl Schubladen	1
variable Höhe	1281-1586 mm
Breite mm (b)	2000 mm
Farbe	RAL 7016
Länge mm (L)	725 mm
Schubladen-Innenmaße mm	530 x 350 x 74,5 mm
Schubladen-Traglast	30 kg
Tragfähigkeit	1000 kg

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	2103
Breite mm (IFS)	837
Höhe mm (IFS)	325
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	2103
Breite (verpackt, mm)	837
Höhe (verpackt, mm)	325
Volumen (verpackt, dm ³)	572.068575 dm ³
Art.-Nr.	85010630
Gewicht (brutto, kg)	102,600
Gewicht PAP (kg)	9,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754359981

Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	94032080
Packnorm	1
Gewicht (g)	102500 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
85010630	WB 630	Werkbank WB 630 1 Schubl. RAL 7016 L.725mm x B.2000mm x H.1281-1586mm	4018754359981

GTIN-Code.



Zubehör.



81200157
Werkzeugtruhe

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal