




34" (86.4 cm) Curved-Monitor mit UWQHD-Auflösung, KVM-Switch, USB-C-Dock, LAN und einem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß

Der 34" (86.4 cm) XCB3497WQSNP Curved-Monitor beinhaltet einen KVM-Switch und ein USB-C-Dock, um Ihren Arbeitsplatz einfacher und ordentlicher zu gestalten. Zudem garantiert er ein komfortables und immersives Seherlebnis dank der 1500R-Wölbung des Bildschirms. Das integrierte VA-Panel mit UWQHD-Auflösung (3440x1440) bietet eine hervorragende Bildqualität und hohe Kontrastwerte. Ausgestattet mit einem KVM-Switch, ermöglicht der XCB3497WQSNP den Anschluss an mehrere Computer, die über eine Konsole (Monitor, Tastatur, Maus) bedient werden können. Das USB-C-Dock bietet einen ordentlichen und effizienten Arbeitsbereich, indem nur ein einziges Kabel verwendet werden kann, um die gleichzeitige Übertragung von Daten, Videos und Audio-Signalen zu erlauben, alles ohne Qualitätsverlust. Zusätzlich wird das angeschlossene Gerät direkt durch den Monitor aufgeladen. Wenn der Monitor über ein LAN-Kabel mit dem Internet verbunden ist, wird auch Ihr Notebook automatisch mit dem Netzwerk verbunden.

Zusätzlich sorgt der höhenverstellbare 150-mm-Standfuß dafür, dass Sie die Position des Bildschirms Ihren Wünschen entsprechend anpassen können. Dank Blaulichtreduktion und die Flicker-Free-Funktion wird zudem die Belastung der Augen minimiert.

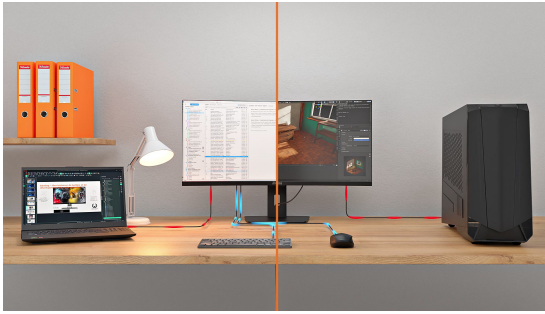

Einfache Steuerung mehrerer Geräte mit KVM

Mit einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus können Sie mühelos zwischen mehreren Computern wechseln und so ein reibungsloses und effizientes Multitasking ermöglichen.




USB-C-Dock für Ordnung & eine einfache Verbindung

Schließen Sie alles mit nur einem Kabel an - verwalten Sie Video, Daten und Strom und halten Sie Ihren Schreibtisch sauber und organisiert.



Gebogen für ein immersives Seherlebnis

Erleben Sie ein realistisches, natürliches Seherlebnis, das Verzerrungen minimiert und die Augen an langen Arbeitstagen oder Entertainment-Sessions entlastet.

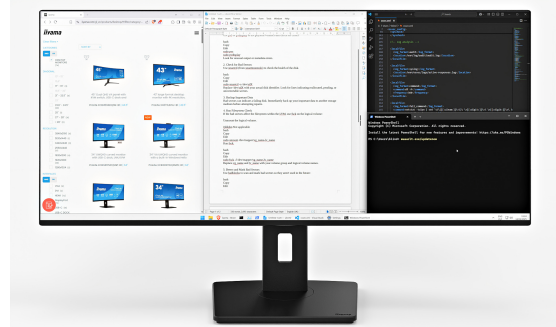

Multitasking mit Ultra-Wide-QHD

Sie erhalten mehr Platz für Multitasking, können Dokumente nebeneinander vergleichen oder sich voll und ganz auf Ihre Inhalte konzentrieren, ohne das Fenster zu wechseln.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Curved
Bilddiagonale	34", 86.7cm
Panel-Technologie	VA-Panel-Technologie, matte Oberfläche
Curved	1500R
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Bildformat	21:9
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	3000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Horizontalfrequenz	30 - 180kHz
Arbeitsfläche H x B	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Pixelabstand	0.232mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Energieabgabe 95W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 FEATURES

KVM switch	ja
Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync - Unterstützung	HDMI: 25FreeSync Premium, HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz60 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extras	KVM-Switch, USB-C Dock, i-Style Colour
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Joystick-Kontroller: Ein/Aus/Menü (Mitte), Vorwärts/Signalauswahl, Rückwärts, Links/i-Style Colour/ECO/Blaulichtreduzierer, Rechts/Lautstärke

Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, Reduzierung der Bewegungsunschärfe, X-Res-Technologie, Black Tuner), Farbeinstellungen (6-Achsen, i-Style Colour, Blaulichtreduzierung, Gamma, RGB-Bereich, Farbtemp,), OSD (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, DDC/CI-Steuerung, Display-Informationen), Sprache, Verschiedenes (Schärfe, Videomodus-Einstellung, Startlogo, Power-LED, Mac-Adresse, USB-Ladung, USB-C-Geschwindigkeit), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB-C), Eingangsauswahl, Audio-Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Abruf
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP, USB-C
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	55W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	807 x 426 (576) x 245.5mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	928 x 480 x 186mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9.7kg

Gewicht (inkl. Verpackung)

14.1kg

EAN code

4948570125142





Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED