




## 34" (86.7 cm) Curved Monitor mit höhenverstellbarem Standfuß

Der ProLite XCB3493WQSU ist ein gebogener 34" (86.7cm) Monitor mit VA-Panel, das einen hohen Kontrast, tiefe Schwarztöne und weite Betrachtungswinkel für eine gleichbleibende Bildqualität aus jeder Perspektive bietet. Die UWQHD-Auflösung (Ultra-Wide QHD) bietet einen extrem breiten (21:9) Sichtbereich. Dank der großen Bildschirmfläche und der hohen Pixeldichte eignet er sich hervorragend für alle, die Side-by-Side-Anwendungen nutzen, Widescreen-Inhalte ansehen oder ihr Gaming-Erlebnis verbessern möchten.

Für zusätzlichen Komfort und Flexibilität sorgt der höhenverstellbare 150-mm-Standfuß, mit dem Sie die Position des Bildschirms nach Ihren Wünschen einstellen können. Darüber hinaus reduzieren die Flicker-Free-Technologie und die Blaulichtreduktion die Ermüdung der Augen.

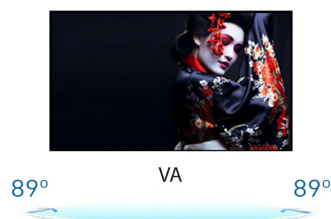

VA Panel

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



CURVED DESIGN 1500R

Die 1500R Krümmung des Bildschirms reduziert die Belastung der Augen und bietet gleichzeitig ein realistisches Seherlebnis, was umfassende und natürlichere Betrachtungswinkel im Vergleich zu flachen Monitoren ermöglicht, die z.B. nebeneinander aufgereiht sind. Das Ergebnis ist ein immersiveres Erlebnis, welches die Produktivität und den Fokus steigert, egal ob bei der Arbeit, beim Editieren, beim Gaming oder bei andere Art von Unterhaltung.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Design                          | Curved                                                                          |
| Bilddiagonale                   | 34", 86.7cm                                                                     |
| Panel-Technologie               | VA-Panel-Technologie, matte Oberfläche                                          |
| Curved                          | 1500R                                                                           |
| Physikalische Auflösung         | 3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)                           |
| Bildformat                      | 21:9                                                                            |
| Helligkeit                      | 350 cd/m²                                                                       |
| Kontrastverhältnis              | 3000:1                                                                          |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1                                                                           |
| Reaktionszeit (MPRT)            | 0.4ms                                                                           |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)                                                  |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 180kHz                                                                     |
| Arbeitsfläche H x B             | 797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"                                                   |
| Pixelabstand                    | 0.232mm                                                                         |
| Farbe                           | matt, schwarz                                                                   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                    |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Eingang      | HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440 @120Hz) |
| USB HUB            | x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))                                                   |
| HDCP               | ja                                                                                                                 |
| Kopfhöreranschluss | ja                                                                                                                 |

## 03 FEATURES

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blaulicht Reduktion          | ja                                                                                                                                            |
| Flicker Free LED             | ja                                                                                                                                            |
| Adaptive Sync -Unterstützung | FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz                                                                     |
| Extras                       | i-Style Colour                                                                                                                                |
| OSD Menü Sprachen            | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                        |
| Bedientasten                 | Joystick-Kontroller: Ein/Aus/Menü (Mitte), Vorwärts/Signalauswahl, Rückwärts, Links/i-Style Colour/ECO/Blaulichtreduzierer, Rechts/Lautstärke |
| Lautsprecher                 | 2 x 5W                                                                                                                                        |
| Diebstahlschutz              | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B                                                                                                           |

## 04 MECHANISCH

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Swivel, Tilt           |
| Höhenverstellbar      | 150mm                        |
| Drehwinkel            | 90°; 45° links; 45° rechts   |
| Neigungswinkel        | 23° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Norm             | 100 x 100mm                  |
| Kabelmanagement       | ja                           |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Kabel     | Netz, USB, HDMI, DP                                |
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Netzteil          | intern                                        |
| Stromversorgung   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                        |
| Leistungsaufnahme | 55W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|                                                    |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorschriften                                       | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                                   |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | F                                                                                                                                   |
| EPEAT Silver                                       | *die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
| REACH SVHC                                         | über 0.1% Blei enthalten                                                                                                            |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Produktabmessungen B x H x T     | 807 x 426 (576) x 245.5mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 928 x 480 x 186mm         |
| Gewicht (ohne Verpackung)        | 9.7kg                     |
| Gewicht (inkl. Verpackung)       | 13.8kg                    |
| EAN code                         | 4948570125135             |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED