

LVS 1/1 BP

Akku-Trockensauger LVS 1/1 Bp mit hervorragender Saugleistung dank Zyklonfilter-Technologie. Vielseitig einsetzbar, 3-stufig einstellbare Saugkraft, HEPA-13-Filter, Boden- und Fugendüse.



Bestell-Nr.

1.394-110.0

- Kabellose, hervorragende Reinigungsleistung auf allen Böden und Oberflächen
- Zyklonfilter-Technologie: stets gleichbleibend hohe Saugleistung
- Passive Bodendüse, Fugendüse, HEPA-13-Filter, Wandhalterung

Technische Daten

EAN-Code		4066529137777
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Behälterinhalt	l	0,35
Behältermaterial		Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Luftmenge	l/s	12
Nennleistung	W	230
Vakuum	mbar / kPa	140 / 14
Standardnennweite		DN 35
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Laufzeit je Akkuladung	min	ecoefficiency-Modus: ca. 60 (5,0 Ah) / Power-Modus: ca. 20 (5,0 Ah) / ecoefficiency-Modus: ca. 35 (3,0 Ah) / Power-Modus: ca. 12 (3,0 Ah)
Ladestrom	A	2,5
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	1,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	2,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	1100 × 220 × 175

Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
ecoefficiency-Modus		■
Anzahl Saugrohre	Stück	1
Länge Saugrohre	mm	509
Nennweite Saugrohre	"	35
Material Saugrohre		Kunststoff
Bodendüse		■
Fugendüse		■
Motorschutzfilter		■
HEPA-Filtertyp		HEPA 13-Filter
Zubehörhalterung		■
Wandhalterung		■

■ im Lieferumfang enthalten.



Professional-Qualität: besonders robust und langlebig

- Einzigartige Zyklonfilter-Technologie für stets gleichbleibend hohe Saugleistung.
- Bürstenloser EC-Motor für lange Lebensdauer und hohe Verschleißbeständigkeit.
- Innovativ und zeitsparend: einfach zu wartendes Filtersystem.



Hervorragende Reinigungsleistung

- Bedarfsgerechte Reinigung: 3 verschiedene Reinigungsmodi zur Auswahl.
- Entfernt effektiv Staub und Schmutz auf allen Oberflächen. Perfekt für Spot Cleaning.
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit dank Akkubetrieb.



Hochwirksamer HEPA-13-Filter

- Für höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,95 % hält kleinste Partikel zurück.

ZUBEHÖR VON LVS 1/1 BP




1.394-110.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
HEPA Filter				
HEPA-13-Filter LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp	1	2.885-914.0	Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.	■
Abluftfilter				
Motorschutzfilter, 1 Stück, LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Der Motorschutzfilter schützt den Motor zuverlässig vor Verschmutzung und ermöglicht eine längere Lebensdauer des Akku-Trockensaugers LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp. Inhalt: 1 Stück.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse, DN 35, Breite 215 mm, geeignet für Textil- und Hartflächen für LVS 1/1 Bp	3	9.759-489.0	Bodendüse mit 215 mm Breite und Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Geeignet für den Akku-Trockensauger LVS 1/1 Bp von Kärcher.	■
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	4	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	■
Autosaugdüsen				
Autodüse, DN 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
Polsterdüsen				
Polsterdüse DN 35	6	6.905-998.0	Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.	□
Saugpinsel				
Saugpinsel DN 35	7	2.889-221.0	Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	□
SAUGROHRE				
Saugrohre, Kunststoff				
Saugrohr, DN 35, Länge 509 mm, Kunststoff, geeignet für: LVS 1/1 Bp	8	9.774-750.0	Robustes Saugrohr aus schwarzem Kunststoff mit Nennweite DN 35 und einer Länge von 509 mm. Speziell entwickelt für den Einsatz mit dem Akku-Trockensauger LVS 1/1 Bp von Kärcher.	■
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Wandhalterung für LVS 1/1 Bp	9	2.885-919.0	Die Wandhalterung ermöglicht eine praktische, platzsparende und sichere Aufbewahrung des Akku-Trockensaugers LVS 1/1 Bp und macht das Gerät jederzeit griffbereit.	■
Zubehörhalterung für LVS 1/1 Bp	10	9.774-757.0	Zubehörhalterung zur praktischen Befestigung der Fugendüse, die im Lieferumfang des Akku-Trockensaugers LVS 1/1 Bp enthalten ist. Die Halterung besteht aus Kunststoff. Nennweite: DN 35.	■
Halterung für Reinigungswagen Flexomate für LVS 1/1 Bp	11	2.885-917.0	Die Halterung für den Reinigungswagen FlexoMate ermöglicht die praktische, sichere und komfortable Aufbewahrung des Akku-Trockensaugers LVS 1/1 Bp und macht das Gerät jederzeit griffbereit.	□
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	12	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	□
AKKUS				
Battery Power 18/25	13	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
Battery Power 18/50	14	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON LVS 1/1 BP 1.394-110.0

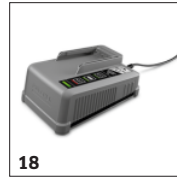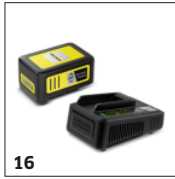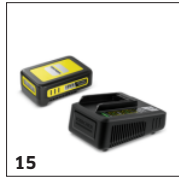

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 18/25	15	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Starter Kit Battery Power 18/50	16	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 18/30	17	2.445-042.0	Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	☐
LADEGERÄTE				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	18	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	☐
Schnellladegerät Battery Power+ 18/60	19	2.445-044.0	Schnellladegerät für alle 18 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Ladestrom: 2,5-6 A. Mit LED-Betriebszustandsanzeige. Geringer Stand-by-Verbrauch. Wandmontage.	☐
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 18/30	20	2.445-072.0	Ein 18-Volt-Schnellladegerät und 2 zugehörige 18-V/3,0-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology bilden das Starterkit Battery Power+ 18/30.	☐

☐ Mögliches Zubehör.