


## Technische Produktinformation

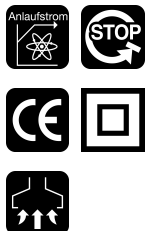

## Highlights

- Hochleistungsmotor mit 1.500 W
- Überlastschutz
- Elektrische Bremse - stoppt den Motor und das Sägeblatt binnen 3 Sekunden
- Perfekte Auflagefläche durch extra lange Tischverlängerung (nach rechts 880 mm, nach links 445 mm)
- Robuster Universal-Untertisch mit Rädern für leichten Transport
- Einfache Einstellung der Gehrungswinkel und Schnitttiefe durch große Bedienknöpfe
- Ablagefach für Werkzeuge
- Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung am Gerät vorhanden (Innendurchmesser 36 mm)
- Tischgröße 730x559 mm, erweiterbar auf maximal 880x709 mm

## Technische Daten

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Sägeblattdurchmesser:  | 255 mm                 |
| Bohrung Ø:             | 30 mm                  |
| Nennleistungsaufnahme: | 1500 W                 |
| Leerlaufdrehzahl:      | 4500 min <sup>-1</sup> |
| Schnitttiefe (90°):    | 79 mm                  |
| Schnitttiefe (45°):    | 57 mm                  |
| Länge:                 | 920 mm                 |
| Breite:                | 770 mm                 |
| Höhe:                  | 600 mm                 |
| Gewicht:               | 44 kg                  |

## Lieferumfang

Gehrungslehre  
Sägeblatt  
Sägeblattschutzabdeckung  
Parallelanschlag  
Spanreißschutz  
Schiebestock  
Tischvergrößerung  
2 Schlüssel  
Innensechskantschlüssel  
Untertisch mit Rädern

Art.-Nr. C10RJWAZ

EAN-Nr. 4966376334483