


MONTAGEANLEITUNG

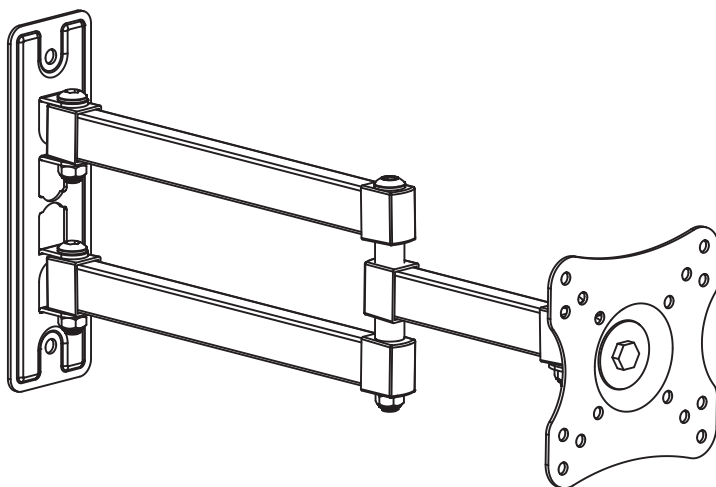

Best.-Nr.: 3456346 (SP-MM-1100)

ACHTUNG:

- Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau sorgfältig durch.
- Passt für 25,4–81,28 cm (10–32 Zoll).
- Tragfähigkeit: 15 kg (33 lbs).

ACHTUNG:

SICHERHEITSWARNUNG:

Lassen Sie Kinder niemals auf das Produkt klettern oder damit spielen.

Setzen und stellen Sie sich nicht auf das Produkt.

Befestigen Sie keine Fernseher an der Halterung, die schwerer sind als die empfohlene Tragkraft.

Verwenden Sie eine geeignete Beton- oder Holzpfostenwand.

Da unsachgemäße Installation zu Sachschäden und/oder Verletzungen führen kann, muss die Installation von zwei qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage, Zusammenbau oder Verwendung entstehen.


Unsachgemäße Handhabung kann zu Schnitt- und Risswunden führen.

Abbildungen dienen nur als Referenz und unterliegen der Verfügbarkeit unserer Produkte.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

 
 
 ACHTUNG: Diese Halterung ist für die Verwendung mit Gewichten vorgesehen, die die „maximale Gewichtskapazität von 15 kg (33 lbs). nicht überschreiten. Die Wand selbst muss das 4-fache des Maximalgewichts tragen können. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um Verletzungen zu vermeiden. Die Verwendung von Produkten, die schwerer als die angegebenen Maximalgewichte sind, kann zum Zusammenbruch der Halterung und deren Zubehör und somit zu Verletzungen führen.

• **Teileliste:**

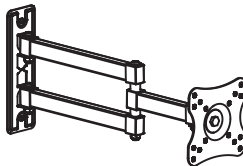

K-Wandplatteneinheit 1 Stück

• **Hardware-Liste:**

		
A – 2 Stück Zugschraube	B – 2 Stück Dübel	C – 1 Stück 8-mm- Gabelschlüssel

					
D – 4 Stück M4 x 30-Schraube	E – 4 Stück M5 x 30-Schraube	F – 4 Stück M6 x 30-Schraube	G – 4 Stück M4/M6- Abstandshalter	H – 4 Stück M4/M5- Unterlegscheibe	I – 4 Stück M6- Unterlegscheibe


			
L – 4 Stück M4 x 12-Schraube	M – 4 Stück M5 x 12-Schraube	N – 4 Stück M6 x 12-Schraube	O – 4 Stück 2,5-mm- Abstandshalter

Unterstützt VESA-Halterung
50 x 50 75 x 75 100 x 100


FLACH / GEKRÜMMT



Schritt 1: Zerlege die Wandplatteneinheit in zwei Teile. (Abbildung 1)

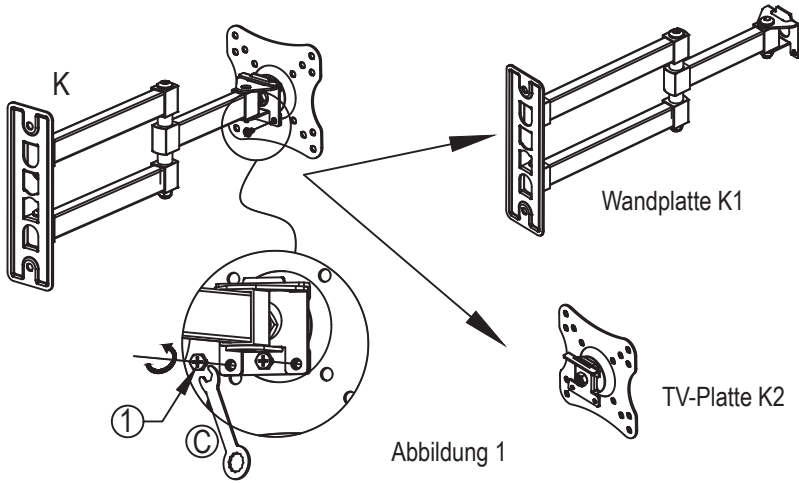

Schritt 2: Entfernen Sie vor der Montage der Halterung die Gipskartonplatte an der Betonwand. Halten Sie die Wandplatte (K1) an der gewünschten Stelle an die Wand und markieren Sie zwei Löcher mit einem Bleistift. Bohren Sie anschließend mit einem 9,5-mm-Bohrer (3/8 Zoll) 60 mm (2,36 Zoll) tiefe Löcher entsprechend den Bleistiftmarkierungen. Anschließend benötigen Sie Dübel (B). Setzen Sie die Dübel (B) in die Löcher ein. Eventuell müssen Sie sie mit einem Hammer leicht in die Wand klopfen. Befestigen Sie anschließend die Wandplatte (K1) mit Schrauben (A) an der Wand. (Abbildung 2)

ACHTUNG: Die Mindestdicke der Betonwand beträgt 140 mm (5,5 Zoll). Die Oberflächenbeschichtung darf nicht dicker als 9,5 mm (3/8 Zoll) sein.

Wenn Sie die TV-Halterung an Holzpfosten montieren, bohren Sie die zwei markierten Löcher mit einem 4-mm-Bohrer (5/32 Zoll) 60 mm (2,36 Zoll) tief vor und befestigen Sie die Wandplatte (K1) mit Schrauben (A) an der Wand. (Abbildung 3)

ACHTUNG: Die Mindestgröße des Holzpfostens beträgt 51 x 102 mm (2 x 4 Zoll). Die Oberflächenbeschichtung darf nicht dicker als 16 mm (5/8 Zoll) sein. Bohren Sie Löcher in der Mitte der Holzsäulen.

ACHTUNG: Nicht auf Betonblöcken verwenden.

Betonwand

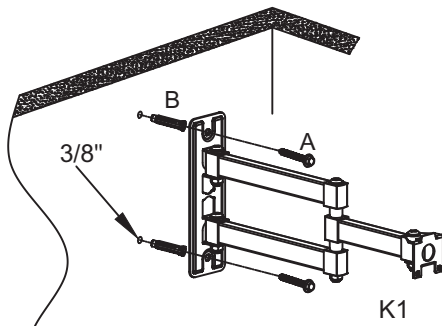


Abbildung 2 (Wandplatte waagrecht halten)

Einzelner Holzpfosten

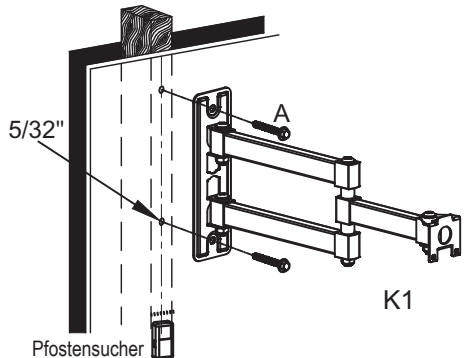


Abbildung 3 (Wandplatte waagrecht halten)

Schritt 3: Befestigen Sie die TV-Halterung (K2) an der Löchern auf der Rückseite des Fernsehers mit den passenden Schrauben, Unterlegscheiben und Abstandshaltern.

Falls die Rückseite des Fernsehers uneben ist, die zur Montage verwendeten Schrauben zu lang sind oder die Halterung die Kabeleinlässe verdeckt, empfehlen wir dringend die Verwendung von Abstandshaltern.

⚠ ACHTUNG: Die Verwendung falscher Schrauben kann Ihren Fernseher beschädigen.

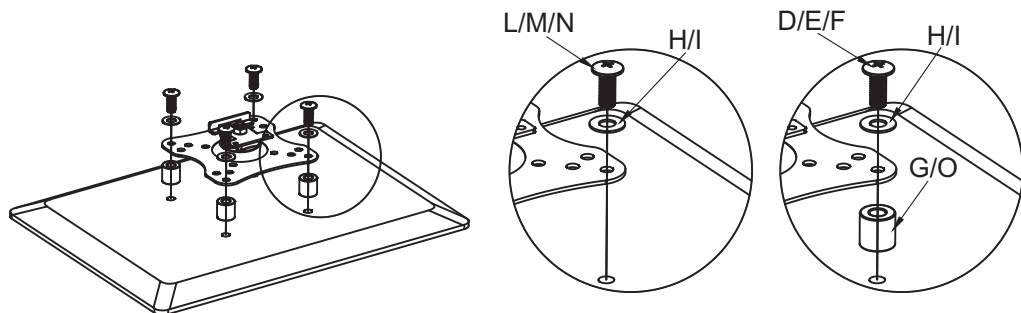


Abbildung 4

Schritt 4: Hängen Sie den vormontierten Fernseher an die Wandplatte. Ziehen Sie die Schrauben ① der TV-Platte mit einem Schraubendreher.

⚠ ACHTUNG: Für diesen Schritt sind mindestens 2 Fachkräfte erforderlich.

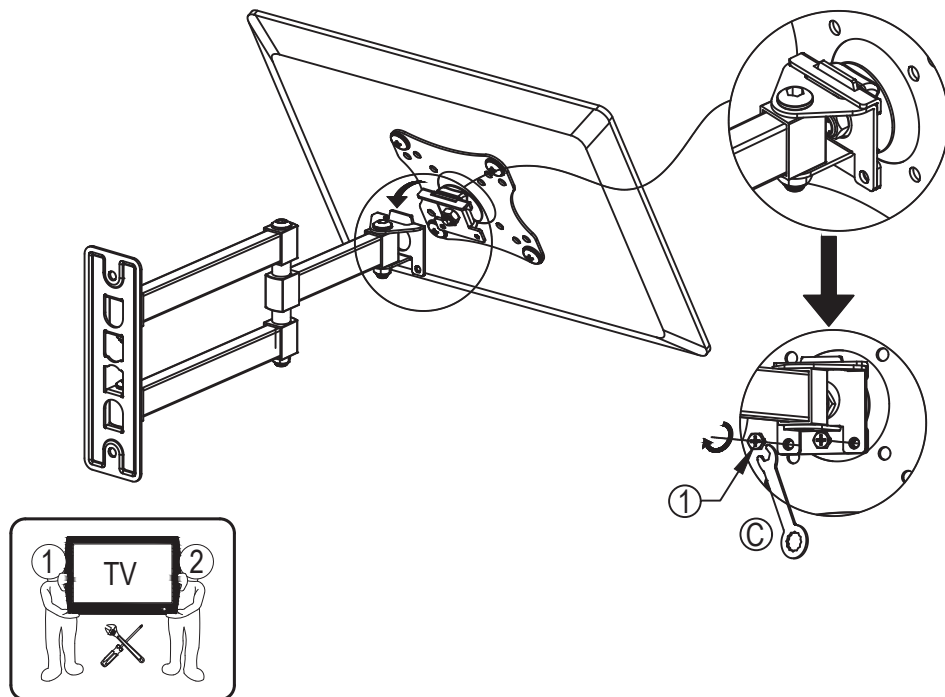


Bild 5

Schritt 5: Stellen Sie sicher, dass der Fernseher waagrecht steht. Sie können die TV-Platte (360 Grad) anpassen, um den Fernseher waagrecht auszurichten. Lösen Sie dazu die Mutter mit einem Gabelschlüssel (C) und ziehen Sie die Mutter nach der Einstellung wieder fest. (Abbildung 6)

Stellen Sie den Neigungswinkel (von +15° bis -15°) mit einem Gabelschlüssel (C) ein:

Halten Sie den Fernseher an der Unterseite fest und richten Sie ihn in die gewünschte Position aus. Ziehen Sie die Mutter mit einem Gabelschlüssel (C) wieder fest. (Abbildung 6)


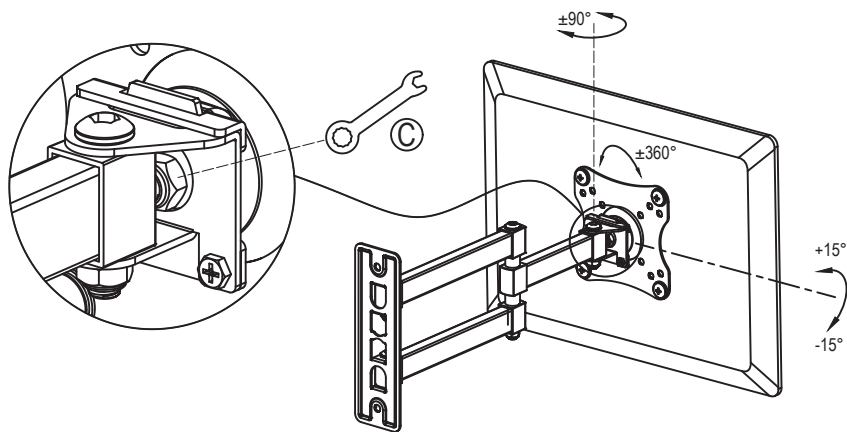


Bild 6

Produktmaße:

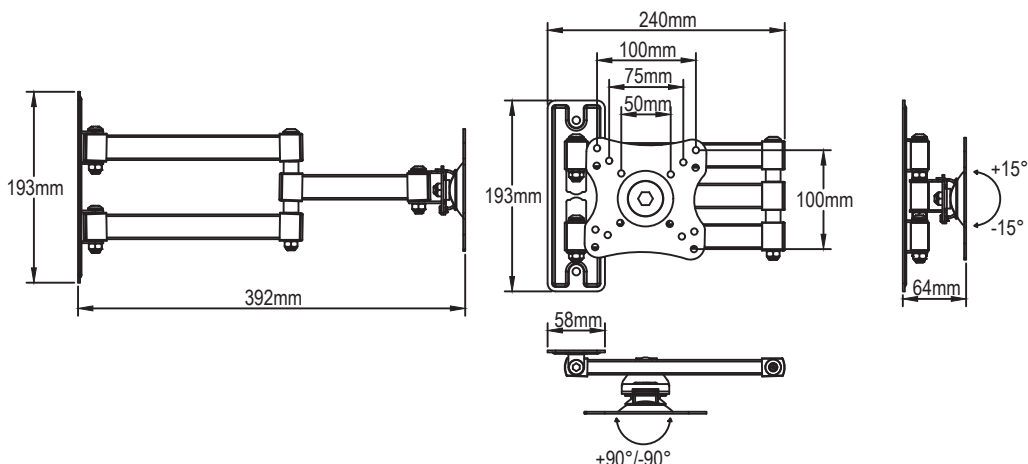

SEIEN SIE BEIM ANBRINGEN DER BEIDEN TV-HALTERUNGEN AN DER RÜCKSEITE DES FERNSEHERS IN SCHRITT 3 BESONDERS VORSICHTIG. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE PASSENDE BEFESTIGUNGSTEILE ORDNUNGSGEMÄSS VERWENDET WERDEN.

1. Wählen Sie die richtige Montage-Hardware entsprechend der Schraubenlochgröße Ihres Fernsehers und entsorgen Sie alle verbleibenden Schrauben oder Abstandshalter.
2. Legen Sie Ihren Fernseher vorsichtig mit der Vorderseite auf eine nicht scheuernde Oberfläche und legen Sie eine Polsterung darunter, um den Bildschirm nicht zu beschädigen.
3. Platzieren Sie die linke und die rechte TV-Halterung in der richtigen Position. Achten Sie darauf, dass sie ZENTRIERT auf der Rückseite des Fernsehers und BÜNDIG miteinander ausgerichtet sind.
4. Dieses Produkt kann nur an senkrechten Wänden, nicht an der Decke montiert werden.