


Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau

Marke : Samsung

Artikel-Code: SM-X406BZAPEUB

Produktname : Galaxy Tab S10 Lite

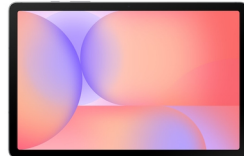

- Premium-Look: Schlankes Design in drei stylischen Farben & robustes Metallgehäuse mit Corning® Gorilla® Glass 3

- Entertainment pur: Hochauflösendes Display trifft auf starke Performance für ein mitreißendes Streaming- & Gamingerlebnis

- S Pen inklusive: Intuitives Skizzieren, Schreiben und Bearbeiten von Dokumenten mit dem mitgelieferten Stylus

- Flexibel und anpassbar: Umfangreiches Zubehör & nahtlose Integration in dein Galaxy Ecosystem Galaxy Tab S10 Lite 5G (10,9")

Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Bildschirmdiagonale: 27,7 cm (10.9"), Display-Auflösung: 2112 x 1320 Pixel. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Speicherkapazität: 8 GB.

Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 5 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Integrierter Kartenleser.

Gewicht: 524 g. Produktfarbe: Grau

Bildschirm		Leistungen	
Bildschirmdiagonale *	27,7 cm (10.9")	GLONASS	✓
Display-Auflösung *	2112 x 1320 Pixel	BeiDou	✓
Maximale Bildwiederholrate	90 Hz	GPS	✓
Panel-Typ *	TFT	Galileo	✓
Anzahl der Farben des Displays	16 Millionen Farben	Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)	✓
Prozessor		Beschleunigungsmesser	✓
Anzahl Prozessorkerne	8	Umgebungslichtsensor	✓
Prozessor Boost-Frequenz	2,4 GHz	Gyroskop	✓
Prozessor-Taktfrequenz *	2 GHz	Hallsensor	✓
Speicher		Magnetometer	✓
Speicherkapazität *	8 GB	Standort-Position *	✓
Speichermedium		Software	
Interne Speicherkapazität *	256 GB	Plattform *	Android
Integrierter Kartenleser *	✓	Akku/Batterie	
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)	Akku-/Batteriekapazität *	8000 mAh
Max. Speicherkartengröße	2 TB	Austauschbare Batterie	✗
Kamera		Energie	
Rückkamera-Typ *	Einzelne Kamera	USB Typ-C Ladeport *	✓
Auflösung Rückkamera (numerisch) *	8 MP	Ausdauer	
Autofokus	✓	Energieeffizienzklasse *	F
Rückkamera-Blitz	✗	Energieeffizienzskala	A bis G
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel	Akkulaufzeit pro Zyklus *	5262 min
Video-Capture Geschwindigkeit	30 fps	Akkulaufzeit in Zyklen *	2000
Frontkamera *	✓	Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall *	E
Auflösung Frontkamera (numerisch)	5 MP	Reparierbarkeitsklasse *	C
Netzwerk		Internationale Schutzart (IP-Code) *	IP42
Mobilfunknetzgenerierung	5G		
Mobile Netzwerkverbindung *	✓		
Bluetooth	✓		

Netzwerk		Medienformate	
Bluetooth-Version	5.3	Unterstützte Audioformate	3GA, AAC, AMR, AWB, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)		
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Unterstützte Videoformate	3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Wi-Fi Direct	✓	Gewicht und Abmessungen	
Nahfeldkommunikation (NFC)	✗	Breite	254,3 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Tiefe	6,6 mm
Kopfhörer-Anschluss	USB	Höhe	165,8 mm
Design		Gewicht	524 g
Gerätetyp *	Mobiles Tablet	Lieferumfang	
Formfaktor *	Tablet	Eingabestift	✓
Produktfarbe *	Grau	Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C
Sonstige Funktionen			
		Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
		Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP
		WLAN	✓
		Index der Reparierbarkeit	7.1



8806097638322

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.