



16-facher Einbau-USB-KVM-Umschalter TK-1603R

Mit Hilfe dieses 16-fachen USB-KVM-Umschalters können Sie mehrere Computer über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Das in ein Gestell montierbare Gerät unterstützt auf der PC-Seite USB-Anschlüsse und auf der Konsolenseite USB- sowie PS/2-Anschlüsse. Der Umschalter ist mit allen geläufigen Hardware-Plattformen wie PC, Linux und Mac kompatibel. Der Wechsel zwischen den PCs erfolgt mit Hilfe von Tastenkombinationen oder Drucktasten. Die PCs lassen sich während des laufenden Betriebs anschließen, so dass keine Ausfallzeiten auftreten. Der 16-fache USB-KVM-Umschalter ist die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer PCs.

Eigenschaften


- 16-facher USB-KVM-Umschalter
- Konsolen-Port unterstützt USB- und PS/2-Anschlüsse
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse u.a.
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/ 2000/XP/2003 Server, Linux, Mac u.a.
- Hohe Videoqualität, VGA-Auflösung bis zu 2048 x 1536
- Firmware über PC-Port erweiterbar
- Automatischer Abfragemodus zur Überwachung der PCs mit einstellbarem Abfrageintervall von 10 bis 99 Sekunden
- Beim Umschalten zwischen PCs wird Status der Tastatur wiederhergestellt
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Signalton bestätigt Umschaltung zwischen Ports (aktiviert/deaktiviert)
- Umschaltung über Tastenkombination oder Drucktaste
- „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
- Standardmäßiges 19" Rack-Design (1 Einheit)
- 2 Jahre Garantie

16-facher Einbau-USB-KVM-Umschalter TK-1603R

Technische Spezifikationen

Hardware	
Ansteuerung	• 16 Computer
Standard	• Kompatibel mit USB 1.1
PC-Ports	• 16 x 15-polige VGA HDB-Buchse
Konsolen-Port	• 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für USB-(Typ A) / PS/2-Maus • 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für USB-(Typ A) / PS/2-Tastatur • 1 x 15-polige VGA HDB-Buchse
Kabelschnittstelle (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)	• zu Tastatur/Monitor/Maus: 1 x 15-poliger VGA HDB-Stecker • zum PC: 1 x 15-poliger VGA HDB-Stecker, 1 x USB (Typ A)
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 98(SE)/ME/ 2000/XP/2003 Server, Linux, Mac u.a.
PC-Auswahl	• Drucktasten und Tastenkombinationen
Abfrageintervall	• 10-100 Sekunden (über Tastenkombination programmierbar)
LEDs	• Gesichert und wiederhergestellt
Tastaturstatus	• Saved & Restored
Netzteil	• Externes Netzteil (9 V Gleichstrom, 1 A)
Abmessungen	• 407 x 165 x 45mm
Gewicht	• 2,04 kg
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C; Lagerung: -20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	• 0 % bis 80% (nicht kondensierend)
Zulassungen	• CE, FCC

Illustration eines Netzwerks

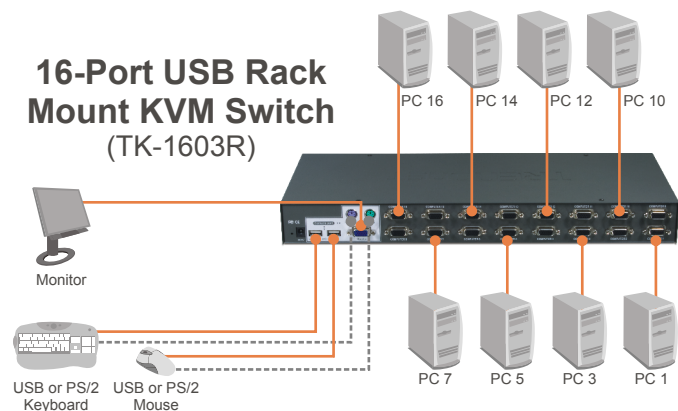

Packungsinhalt

- TK-1603R
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Montagesatz für Gestell
- Netzteil (9V DC, 1A)

Verwandte Produkte

TK-803R	8-facher Einbau-USB-KVM-Umschalter
TK-1601R	16-facher Einbau-KVM-Umschalter
TK-1602R	16-facher stapelbarer Einbau-KVM-Umschalter mit BildschirmmenüD

Bestellungs Informationen

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

