

10383600	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® MCS 20 CG / MCB 20 CG	

Beschreibung

- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität.
- Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen.



Allgemeine Kennwerte

Ausführung	MC Modul
Version	Stift / Buchse (Artikel 10383700)
Kontakte	20
Leitungsanschluss	Crimpanschluss: 0,08 – 0,56 mm ²
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Artikel Nr.	Einsatz	VPE
10383600	Stift	10
10383700	Buchse	10

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	50
-------------	----

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	100 V
Bemessungsstrom	4 A
Verschmutzungsgrad	3

Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, vergoldet
Materialklasse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770
-----------------------------	--------


Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984, UL 1977
-----------------	--------------------

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10383600DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

10383600	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® MCS 20 CG / MCB 20 CG	

Technische Zeichnungen

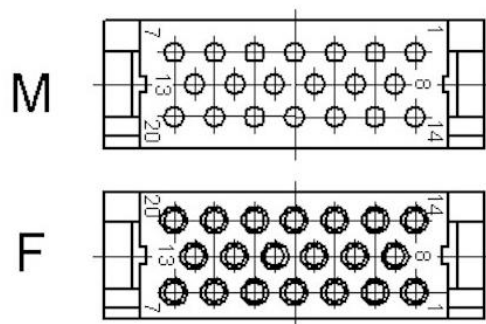

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Windenergie

Info

Leistungs- und Signalmodule können in einem Gehäuse kombiniert werden

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Druckmaschinen, Steuerungstechnik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10383600DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------