

44428203	DATENBLATT	
Gültig ab: 20.07.2020	EPIC® SOLAR 4F	

Beschreibung

- Niedriger Übergangswiderstand für effiziente Energieübertragung
- Crimpanschluß für die Montage vor Ort
- Geeignet für viele ÖLFLEX® SOLAR Leitungen



Allgemeine Kennwerte


Serie	EPIC® SOLAR
Bemessungsspannung in V	1000V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	8kV
Durchgangswiderstand	<0,5 mOhm
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-40°C bis +105°C
Verschmutzungsgrad	3

Artikel- Nummer	Artikel	Querschnitt in mm ²	Kabelklemm- bereich mm	Bemessungs- Strom in A
EPIC® SOLAR 4 Female konfektionierbar, inklusive Kontakte				
44428261	EPIC® SOLAR 4 F 2,5mm ²	2,5	5,2 – 6,5	22
44428263	EPIC® SOLAR 4 F 4mm ² ... 6mm ²	4 – 6	5 – 7,2	30
EPIC® SOLAR 4 Female Kontakte als Ersatzteil				
44428218	EPIC® SOLAR 4 PIN F 2,5mm ²	2,5		
44428220	EPIC® SOLAR 4 PIN F 4mm ² ... 6mm ²	4 – 6		
44428224	EPIC® SOLAR 4 Montage Tool Set			

Ersteller:JOKR1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44428203DE Version: 04	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

44428203	DATENBLATT	
Gültig ab: 20.07.2020	EPIC® SOLAR 4F	

Technische Zeichnungen

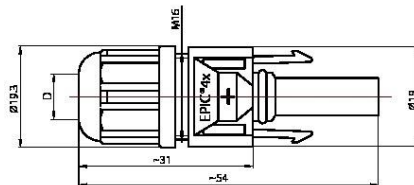

Solarenergie



UV-resistent



Wasserdicht

Info

4mm Stecksystem mit doppelten Rasthaken
Vor Ort montierbarer Solarsteckverbinder

Anwendungsgebiete

Photovoltaikanlagen
Kristallin- und Dünnschichttechnik
Solartracker

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: JOKR1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44428203DE Version: 04	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------