



15.11.2024

# G15 PRO NC

PROFESSIONAL WALKIE TALKIE

Mit **Rauschunterdrückungstechnologie**, zertifizierter **Wasserdichtigkeit** und einem **erweiterten Frequenzbereich** ist es die ideale Wahl für alle, die





## Professional Walkie Talkie

# G15 PRO NC

Das G15 PRO ist das Walkie-Talkie der Wahl in der Kategorie Professional. Es zeichnet sich durch ein robustes **Aluminiumgehäuse** und einen undurchlässigen Schutz aus, durch den es maximal 30 Minuten bis zu 1 Meter Tiefe in Wasser getaucht werden kann.

Das G15 PRO NC garantiert in seiner Version mit **Rauschunterdrückung** verständliche und störungsfreie Gespräche auch in besonders lauten Umgebungen. Es ist dazu konzipiert, sich allen Anforderungen und Situationen anzupassen und bietet so Zuverlässigkeit und hohe Leistungen in jeder Lage.

## Wichtigste Merkmale

- **WASSERDICHT**  
Bis zu 1 Meter Tiefe
- **WIDERSTANDSFÄHIG**  
Robustes Aluminiumgehäuse.
- **RAUSCHUNTERDRÜCKUNG**  
Die neue Funktion garantiert klare und störungsfreie Gespräche.





## Professional Walkie Talkie

# G15 PRO NC

### **G15 PRO: Kompromisslose Kommunikation, überall.**

Das G15 PRO ist das professionelle Walkie-Talkie, das Sie nie enttäuschen wird. Mit seiner breiten Frequenz (von 446.00625 MHz bis 446.19375 MHz) und 16 neuen Kanälen bietet es eine größere Abdeckung für alle Ihre Kommunikationsanforderungen. Es ist **widerstandsfähig** wie nur wenige, **wasserdicht** bis zu 1 Meter Tiefe und staubdicht und für die extremsten Bedingungen zertifiziert: Schlamm, Regen, Sand – stets bereit, die Außenwelt herauszufordern.

Da es für diejenigen gedacht ist, die Schnelligkeit und Zuverlässigkeit benötigen, gestattet das G15 PRO eine Schnellauswahl der Kanäle, VOX-Sprachaktivierung und Hinweise auf die fast entladene Batterie, um nie ohne Kommunikationsmöglichkeit zu bleiben. Außerdem gestattet Ihnen die SCAN-Funktion, die Kanäle und den Monitor zu scannen und in Echtzeit unter Kontrolle zu halten.

Die **Rauschunterdrückungsfunktion** des neuen G15 PRO ist dazu konzipiert, auch in den lautesten Umgebungen klare und störungsfreie Gespräche zu garantieren. Dank einer hochmodernen Rauschunterdrückungstechnologie filtert das Gerät die Hintergrundgeräusche heraus und gestattet es, bei größter Verständlichkeit zuzuhören und gehört zu werden, auch bei intensivem Verkehr, Maschinenbetrieb oder anderen Geräuschquellen. Dies sorgt dafür, dass jedes Gespräch verständlich und ohne Unterbrechungen geführt wird und verbessert so die Arbeitseffizienz in schwierigen Umgebungen und steigert die Produktivität in Situationen, in denen die Beachtung von Details ausschlaggebend ist.

Das G15 PRO vereint modernste Technologie und Strapazierfähigkeit in einem benutzerfreundlichen und immer zuverlässigen Gerät. Perfekt für alle, die nach hohen Leistungen in jeder Situation Ausschau halten.

### **G15 PRO: die Kommunikation, die Sie nie im Stich lässt.**

## Professional Walkie Talkie

# G15 PRO NC

## Technische Eigenschaften

- 32 Kanäle PMR446 (16+16 vorprogrammierte)
- Erweitertes Frequenzband: von 446.00625 MHz bis 446.19375MHz
- Schnellauswahl 16/32 Kanäle
- IP67 Zertifizierung
- Rauschunterdrückung
- Sprachabstimmung
- 50 Töne CTCSS + 105 Codes DCS
- Automatischer Energiesparmodus
- Sidetone: Tonunterdrückung bei Übertragungsende
- Scan, Monitor, VOX
- Batteriepack 1600 mAh (22 Stunden Nutzungsdauer)
- Gewicht: 227 g (inklusive Batterie)
- Abmessungen: 105 x 50 x 32 mm
- Motorola 2-Pin-Zubehöranschluss
- Extra EU 5W

## Packungsinhalt

- Funkgerät, Gürtel-Befestigungsclip
- Lithium-Batteriepack 1600 mAh, Tischl  
Schnellladegerät
- Wandadapter
- Handgelenkriemen



**Code: C1127.04**

**EAN-Code: 8011869206641**

**Konform mit den europäischen CE-Vorschriften**






# G15 PRO NC

## Bildergalerie

Einsatzgebiete

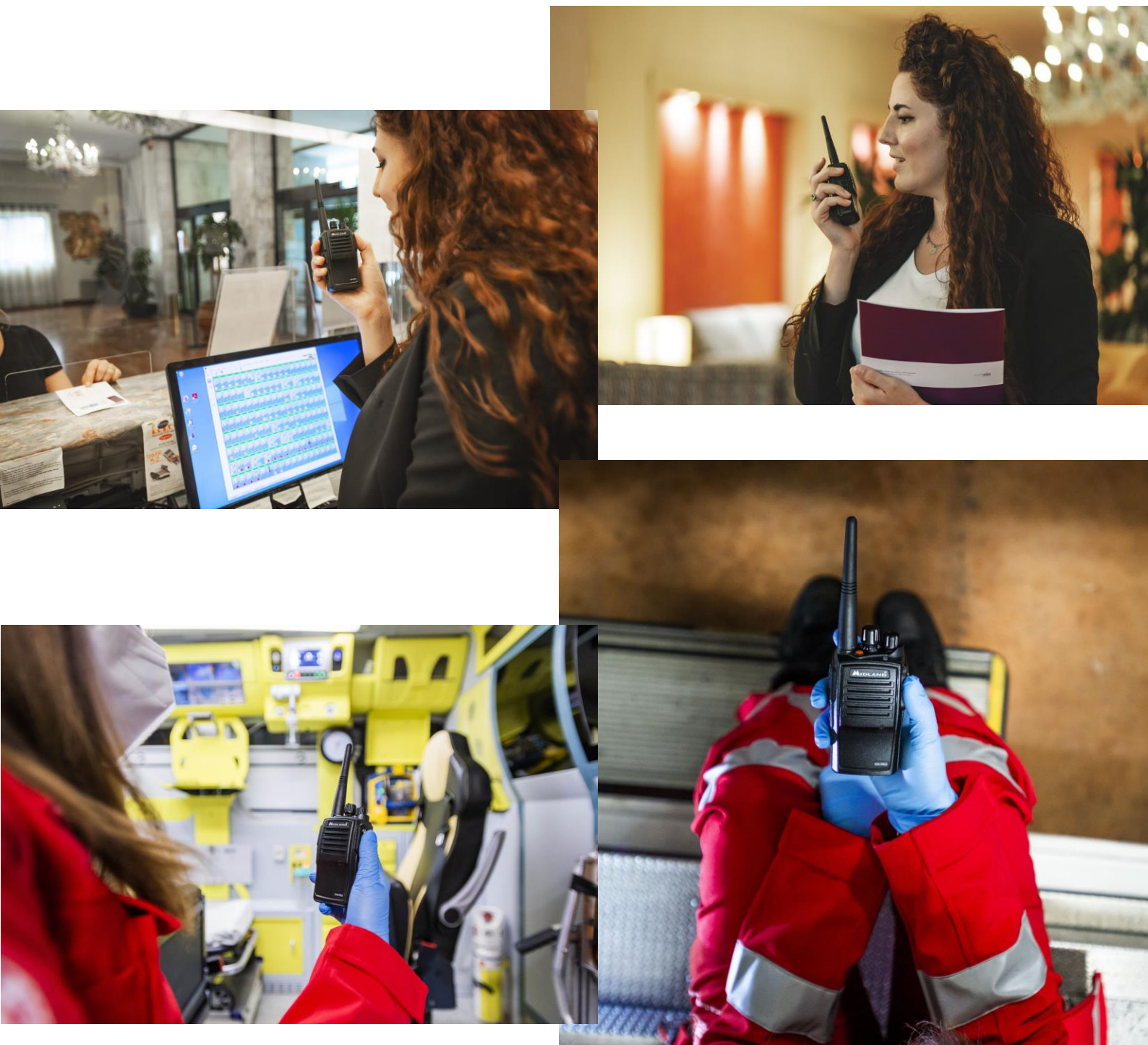



[www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com)  
[info@midlandeurope.com](mailto:info@midlandeurope.com)

IG:@MidlandItalia  
FB:@MidlandItalia

**Ausstellungsdatum des Produktdatenblatts**  
**15.2.2024**