

10423000	DATENBLATT	
Gültig ab: 12.09.2022	EPIC® H-A 3 AGS	

Beschreibung

- Kompaktes Gehäuse zur Stromversorgung auf kleinstem Raum.



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 3
Ausführung	Anbaugehäuse, gewinkelt
Verriegelung	Längsbügel
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	PA
Verriegelung	Stahl, verzinkt
Dichtung	NBR
Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB

Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437
UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770

Normen

Sicherheitsnorm	DIN EN 60529
-----------------	--------------


Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Farbe
10423000	EPIC® H-A 3 AGS	Grau (RAL 7035)
10423100	EPIC® H-A 3 AGS BK	Schwarz (RAL 9005)

Ersteller: BEGE1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10423000DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

10423000	DATENBLATT	
Gültig ab: 12.09.2022	EPIC® H-A 3 AGS	

Technische Zeichnungen

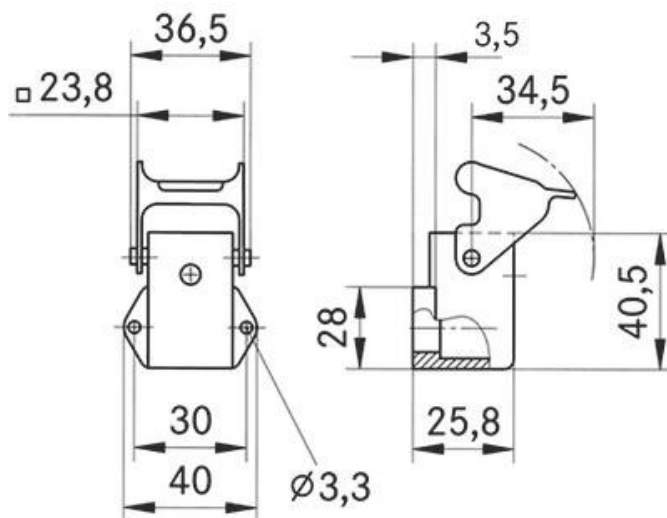

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau, Steuerungstechnik, Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: BEGE1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10423000DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE