

10161000	DATENBLATT	
Gültig ab: 01.04.2022	EPIC® H-B 48 AG	

Beschreibung

- Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze in einem Stecker
- Leistung und Daten in einem Stecker



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 48
Ausführung	Anbaugehäuse
Verriegelung	Längsbügel
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Verriegelung	Stahl, verzinkt
Dichtung	NBR

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
10161000	EPIC® H-B 48 AG

Ersteller: BEGE1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10161000DE Version: 00	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

10161000	DATENBLATT	
Gültig ab: 01.04.2022	EPIC® H-B 48 AG	

Technische Zeichnungen

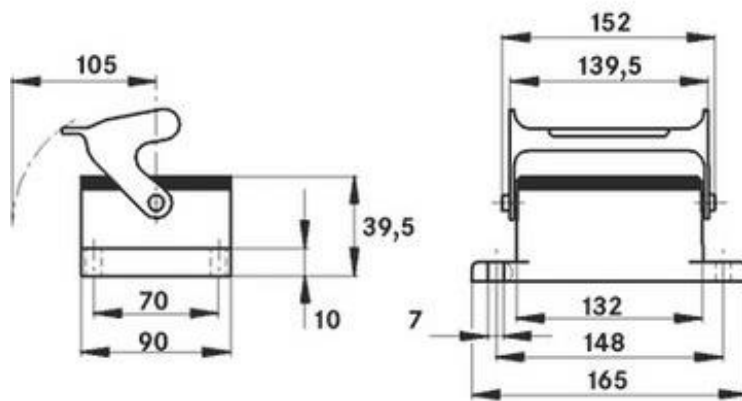

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: BEGE1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10161000DE Version: 00	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE