

70503000	DATENBLATT	
Gültig ab: 29.08.2022	EPIC® H-A 32 AD	

Beschreibung

- Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze der Größe 16.



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 32
Ausführung	Anbaugehäuse mit Deckel
Verriegelung	Bolzen für Querbügel
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Verriegelung	Stahl, verzinkt
Dichtung	NBR
Deckel	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
70503000	EPIC® H-A 32 AD-BO

Ersteller: BEGE1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB70503000DE Version: 00	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

70503000	DATENBLATT	
Gültig ab: 29.08.2022	EPIC® H-A 32 AD	

Technische Zeichnungen

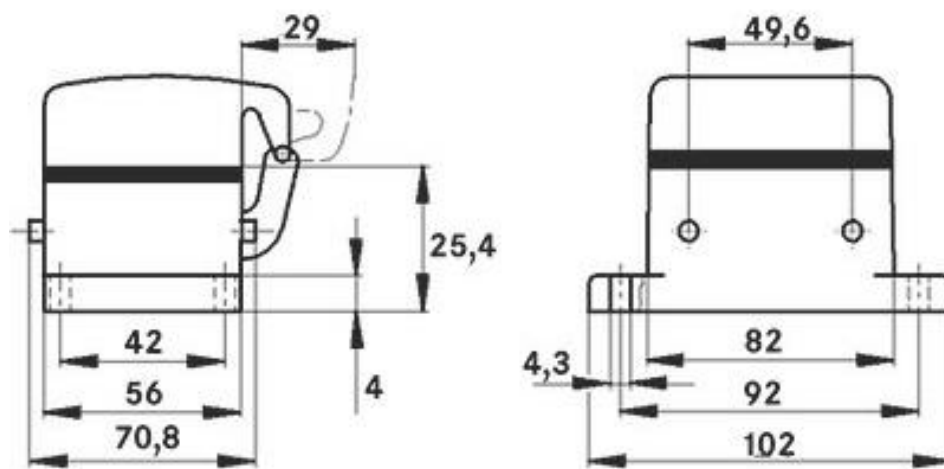

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau, Steuerungstechnik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: BEGE1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB70503000DE Version: 00	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------