


53102001	DATENBLATT	
Gültig ab: 02.07.2019	SKINDICHT® O-Ring NBR metrisch	



Bei den SKINDICHT® O-Ringen metrisch handelt es sich um Dichtringe aus NBR. Sie dienen zur Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung oder ähnlichen Teilen.

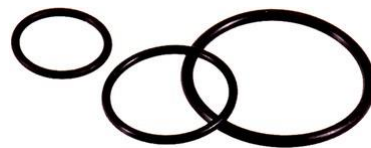

Technische Merkmale:

Material	NBR, halogenfrei Ozon- und UV-beständig
Farbe	Schwarz
Größen	M6 bis M63
Temperaturbereich	-20 °C bis +100 °C

Artikel- Bezeichnung	Innen-Ø x Schnurstärke [mm]	Artikel-Nr.
M6x1	4x1,5	52001865
M8x1	6x1,5	52001885
M10x1	8x1,5	52001857
M12 x 2	9 x 2	53102000
M12 x 1,5	9 x 1,5	53102001
M16 x 2	13 x 2	53102010
M20 x 2	17 x 2	53102020
M20 x 1,5	17 x 1,5	53102021
M25 x 2	22 x 2	53102030
M32 x 2	28 x 2	53102040
M40 x 2	36 x 2	53102050
M50 x 2	46 x 2	53102060
M63 x 2	57 x 2	53102070

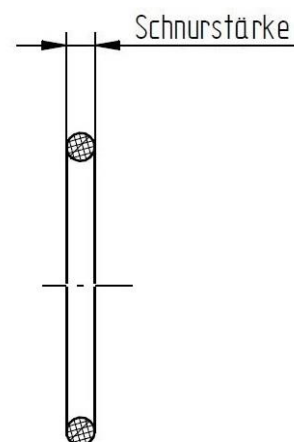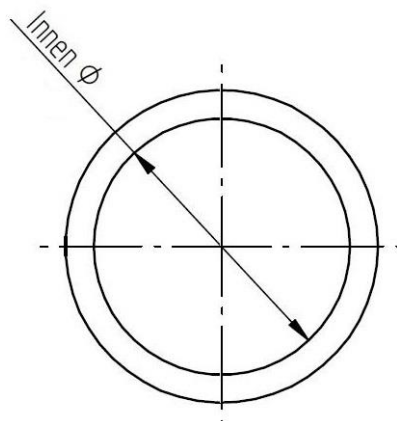

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB53102001DE Version: 04	Seite 1 von 1
---	---------------------------------------	---------------