


KATHREIN EXD 1532, 5 Eingänge, 32 Ausgänge, 300 - 2350 MHz, 5 - 862 MHz, 30 dB, IP30

Single-cable multi-switch - 4 selectable sub modes

Gruppe	Zubehör DVD-Player/Decoder/Receiver
Hersteller	KATHREIN
Hersteller Art. Nr.	20510104
EAN/UPC	4021121532504

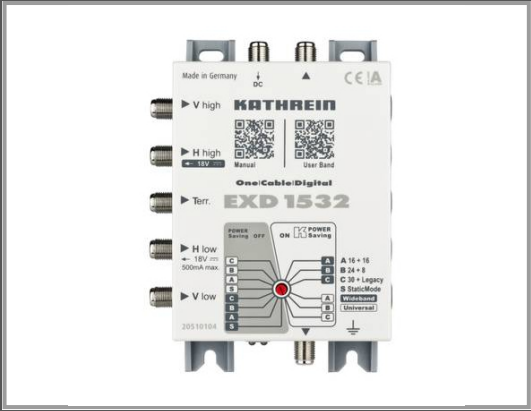

Beschreibung

Kathrein EXD 1532. Anzahl der Eingänge: 5 Eingänge, Anzahl der Ausgänge: 32 Ausgänge, Ausgangsfrequenzbereich (Satellit): 300 - 2350 MHz. Eingangsspannung: 230 V, Eingangsfrequenz: 47/63 Hz, Eingangsspannungsbereich: 60 - 90 dB?V. Breite: 102,8 mm, Tiefe: 148 mm, Höhe: 44 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Anzahl der Eingänge	5 Eingänge
Anzahl der Ausgänge	32 Ausgänge
Ausgangsfrequenzbereich (Satellit)	300 - 2350 MHz
Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	47/63 Hz
Eingangsspannungsbereich	60 - 90 dB?V
Breite	102,8 mm
Tiefe	148 mm
Höhe	44 mm

Ausführliche Details

	Merkmale
Anzahl der Eingänge	5 Eingänge
Anzahl der Ausgänge	32 Ausgänge
Ausgangsfrequenzbereich (Satellit)	300 - 2350 MHz
Ausgangsfrequenzbereich (terrestrisch)	5 - 862 MHz
Entkopplung (horizontal/vertikal)	30 dB

Internationale Schutzart (IP-Code)	IP30
Schutzart	II
RF Verbindungstyp	F
Kaskadierbar	Ja
Leistung	
Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	47/63 Hz
Eingangsspannungsbereich	60 - 90 dB?V
Ausgangsspannung	94 dB?V
Gewicht und Abmessungen	
Breite	102,8 mm
Tiefe	148 mm
Höhe	44 mm
Paketgewicht	510 g
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	-20 - 55 °C