


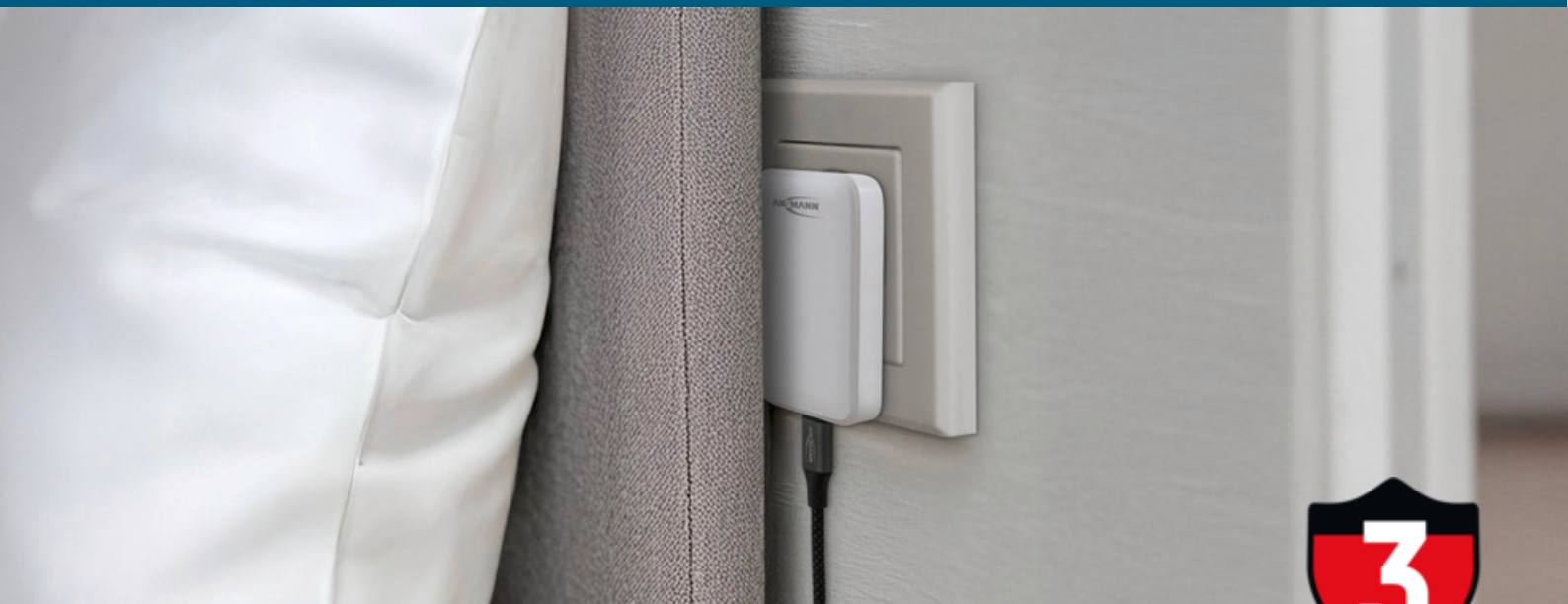

Jahre Garantie*

ANSMANN USB-C Wall Charger 130PD

Funktionales und flaches Ladegerät mit 30 W für Smartphones, Tablets und andere USB Geräte.

Features

- USB-Ladegerät mit USB-Ports und 30 W
- Ideal für Steckdosen hinter Möbelstücken durch kompaktes Design
- Schonend für Ladekabel, da ein Abknicken verhindert wird
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Universelle Kompatibilität: Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 100 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Spannungsbereich: 5V DC
- Leistung: 30 W



Leistung



Ultraschnelles Laden



Geringe Selbstentladung



für Notebooks und
Telefone



Galliumnitrid-
Technologie



Multisafe-Technologie



Power Delivery



Artikelnummer: 1001-0173

Lieferumfang: USB-C Wall Charger 130PD,
Bedienungsanleitung



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5V DC		
Eingangsspannung	100 - 240V AC		
Max. Ausgangsstrom	3 A		
Max. Eingangsstrom	0.7 A		
Ladeströme	Spannung	Max. Ladestrom	Max. Leistung
	5,0 V	3,0 A	15,0 W
	9,0 V	3,0 A	27,0 W
	12,0 V	2,5 A	30,0 W
	15,0 V	2,0 A	30,0 W
	20,0 V	1,5 A	30,0 W
Buchse	USB Typ-C		
Max. Ausgangsleistung	30 W		
Durchschnittliche Effizienz im B...	81,4 %		
Effizienz bei geringer Last	78,5 %		
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,100 W		
Ladeprotokolle	Power Delivery Profil 3 / PPS / Quick Charge 3.0		
Farbe	schwarz		
Verpackung	Karton		
Betriebstemperatur	-5 - 25 °C		
Lagertemperatur	-20 - 70 °C		