


RA18DA (Basic) (Karton)

Akku Gebläse

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation

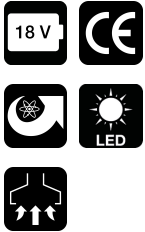

BRUSHLESS
Brushless Motor

Basic:
ohne Akku

Highlights

- 18V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Steuerelektronik, Luftmenge über den Schalter regulierbar
- Schnelles Aufblasen und Ablassen von Luft, kann mitaufgesetzter Vakuumkappe auch zum Absaugen benutzt werden
- Praktisch, die lange Düse kann an der Maschine sicher verstaut werden
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Mit beidseitig anschraubbarem Gürtelhaken
- Punktgenaues Zielen bei hoher Luftgeschwindigkeit
- Ca. 19 Minuten Einsatzzeit (mit BSL1850MA)

Technische Daten

Max. Luftvolumen:	0,7 m ³ /min
Max. Luftgeschwindigkeit:	122 m/s
Durchschn.	
Luftgeschwindigkeit:	100 m/s
Max. Luftdruck:	18 kPa
Geräuscentwicklung:	74 dB(A)
Abmessung L:	224 mm
Abmessung H:	250 mm
Abmessung B:	94 mm
Gewicht (ohne Akku):	0,4 kg

Lieferumfang

3 Luftdüsen (lang, kurz und spitz)
1 Absaugaufsatz
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. RA18DAW4Z

EAN-Nr. 4966376412174