


G1813DE (Basic) (HSC III) Akku Winkelschleifer

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation

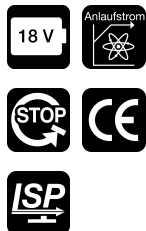

BRUSHLESS
Brushless Motor

AT
AUTOMATIC TRANSMISSION

Basic:
ohne Akku

Highlights

- 18V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Gut und einfach zu bedienender seitlicher Sicherheits-Schalter
- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Wasser- und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare, Polyester Lüftungsgitter
- Mit HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung
- Mit AT Modus ausgerüstet
- Soft-Start Funktion (Anlaufstrombegrenzung)
- Nach Überlastauslösung muss die Maschine neu gestartet werden
- Antivibrations-Zusatzhandgriff für sichere Führung und gutes Handling, leicht und kompakt
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen anschraubbar
- Elektrische Motorbremse
- NEU, zweiteilige Schleifschutzhaube, 1x zum Schrappen, 1 x zum Trennen
- Konstante Drehzahl-Kontrolle

Technische Daten

Schleifscheiben Ø:	125 mm
Bohrung Ø:	22,4 mm
Antriebsspindel:	M14
Seitengriff:	M10
Leerlaufdrehzahl:	8000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (AT Modus):	5500 min ⁻¹
Gehäuseumfang:	176 mm
Handgriffumfang:	144 mm
Abmessung L:	389 mm
Gewicht:	2,3 kg

Lieferumfang

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Schleifschutzhaube
1 HSC III (HIK-System Case III)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. G1813DEW2Z

EAN-Nr. 4966376407293