


CR18DBL (Basic) Akku Tigersäge

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation

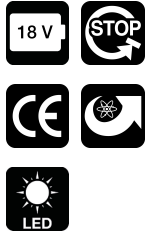

BRUSHLESS
Brushless Motor

AT
AUTOMATIC TRANSMISSION

PL
POWER LOCK SYSTEM

Basic:
ohne Akku

Highlights

- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- 18 V (Basic) Li-ion
- Regelelektronik (feed back Kontrolle)
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)
- Elektrische Bremse
- Soft-touch Handgriff für sicheres, rutschfreies Handling
- 3-fache Abdichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sicherheitseinschaltsperr
- Mit Akku-Ladeanzeige
- LED für besseres, sicheres Arbeiten

Technische Daten

Sägen in Holz Ø:	120 mm
Sägen in Rohr Ø:	130 mm
Sägen in Stahl Ø:	19 mm
Leerlaufhubzahl:	0-1.600/2.300/2.500 min ⁻¹
Drehzahl Auto-Mode:	0-1600 min ⁻¹
Sägehub:	32 mm
Abmessung L:	435 mm
Gewicht:	2,9 kg

Lieferumfang

OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. CR18DBLW4Z

EAN-Nr. 4966376304936