


CV18DA (Basic) (HSC II) Akku Multitool

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation

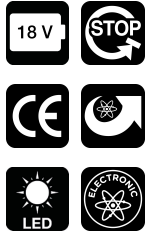

INKL. DREIECK-SCHLEIFTELLER, MESSER UND SCHLEIFPAPIER

MV
MULTI VOLT

BRUSHLESS
Brushless Motor

AT
AUTOMATIC TRANSMISSION

PL
POWER LOCK SYSTEM

Basic
ohne Akku

Highlights

- 18V (Basic) Li-ion
- 3,6° Oszillations-Winkel für höchste und schnellste Schnittgeschwindigkeit
- Konstantelektronik für materialgerechte Hubzahlen (5-stufige Hubzahlregelung)
- AUTO-Modus für optimale Regelung zwischen Leerlauf und Belastung
- Werkzeugloser Wechsel (PL-System) der Einsatzwerkzeuge
- Elektrische Bremse, Soft-Start Einrichtung
- Kompakt und handlich, ein Leichtgewicht der Klasse
- Mit LED für bessere Sicht am Material
- Mit integrierter Akku-Ladezustands-Anzeige
- Extrem schlanker Soft-touch Stabgriff für sicheres, rutschfreies und möglichst ermüdungsfreies Handling, nur 133 mm Griffumfang
- Durch schwingungsdämpfende Struktur, geringste Leerlauf-Vibrationen in dieser Klasse (0,9m/sek.²)

Technische Daten

Oszillations-Winkel:	3,6 °
Leerlaufhubzahl:	6000-20000 min ⁻¹
Auto-Modus:	15000-20000 min ⁻¹
Schwingungswert (Polieren):	2,1 m/sec ²
Leerlauf-Schwingungswert:	0,9 m/sec ²
Griffumfang:	133 mm
Abmessung L:	341 mm
Abmessung B:	87 mm
Abmessung H:	122 mm
Gewicht:	1,3 kg

Lieferumfang

1 Absaugadapter
1 Messer
1 Schleifteller
10x Schleifpapier
1 HSC II (HIK-System Case II)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. CV18DAW2Z

EAN-Nr. 4966376412518