

52006345	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SKINDICHT® SVRX-Z	

SKINDICHT® SVRX-Z die Kabelverschraubung nach DIN 89280 mit rundem Zwischenstutzen aus Messing blank. Ausrüstungsart „Z“ für Kabel mit Schirmung.



Die Verschraubung ist mit der Gegenmutter SKINDICHT® SM/SVRX gezeigt

Einzelteile:

Zwischenstutzen	Messing, blank
Druckschraube	Messing, blank
Dichtring	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Dichtscheibe	Messing, blank
Erdungshülse (2teilig)	Messing, blank

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M24x1,5 bis M105x2 nach DIN 13
Schutzart	IP56 nach EN 60529
Temperaturbereich	-20 °C bis +80 °C

Norm-Referenzen:




Bemerkung:

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM/SVRX

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52006345DE Version: 04	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

52006345	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SKINDICHT® SVRX-Z	

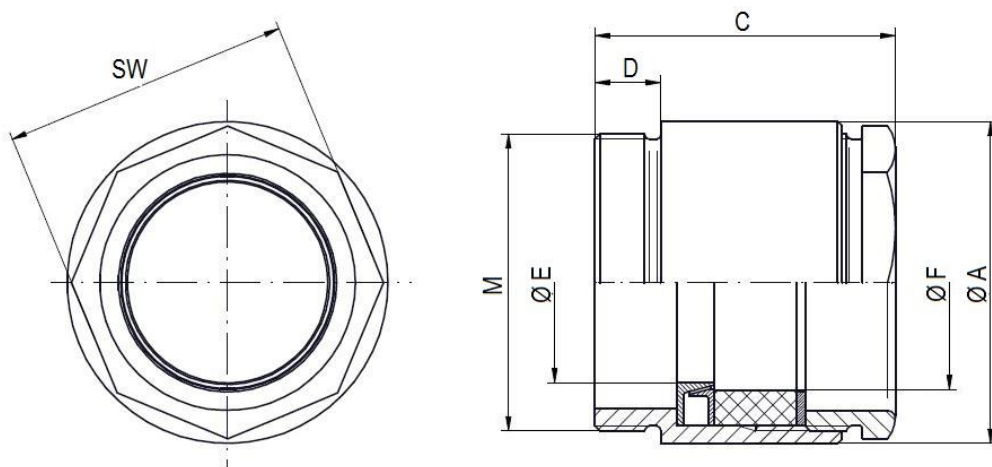

M	SW [mm]	Ø A [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø E [mm]	Ø F [mm] Klemmbereich	Artikel-Nr.
M24x1,5	24	28	47	11	8	10-12,5	5200 6345
	24	28	47	11	10,5	12-14,5	5200 6355
	24	28	47	11	13	14-16,5	5200 6365
	24	28	47	11	14,5	16-17,5	5200 6375
M36x2	36	41	58,5	13	23,75	24-26,5	5200 6425
M56x2	55	62	68	15	34,75	32-35,5	5200 6465
	55	62	68	15	38,75	35-38,5	5200 6475
	55	62	68	15	38,75	38-41,5	5200 6485
M72x2	70	78	73	16	43,75	41-44,5	5200 6495
	70	78	73	16	48,75	44-48,5	5200 6505
	70	78	73	16	48,75	48-52,5	5200 6515
M80x2	85	90	85	18	51,75	56-59	5200 6565
	85	90	85	18	61,75	62-66	5200 6535
M105x2	104	115	94	20	72	68-73	5200 6545

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52006345DE Version: 04	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------