

52006460	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SKINDICHT® SVRX-W	

SKINDICHT® SVRX-W die Kabelverschraubung nach DIN 89280 mit rundem Zwischenstutzen aus Messing blank. Ausrüstungsart „W“ für Kabel ohne Schirmung.



Die Verschraubung ist mit der Gegenmutter SKINDICHT® SM/SVRX gezeigt

Einzelteile:

Zwischenstutzen	Messing, blank
Druckschraube	Messing, blank
Dichtring	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Druckscheiben	Messing, blank

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M56x2 bis M105x2 nach DIN 13
Schutzart	IP56 nach EN 60529
Temperaturbereich	-20 °C bis +80 °C

Norm-Referenzen:




Bemerkung:

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM/SVRX

Ersteller: T. Dvoulety /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52006460DE Version: 03	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

52006460	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SKINDICHT® SVRX-W	

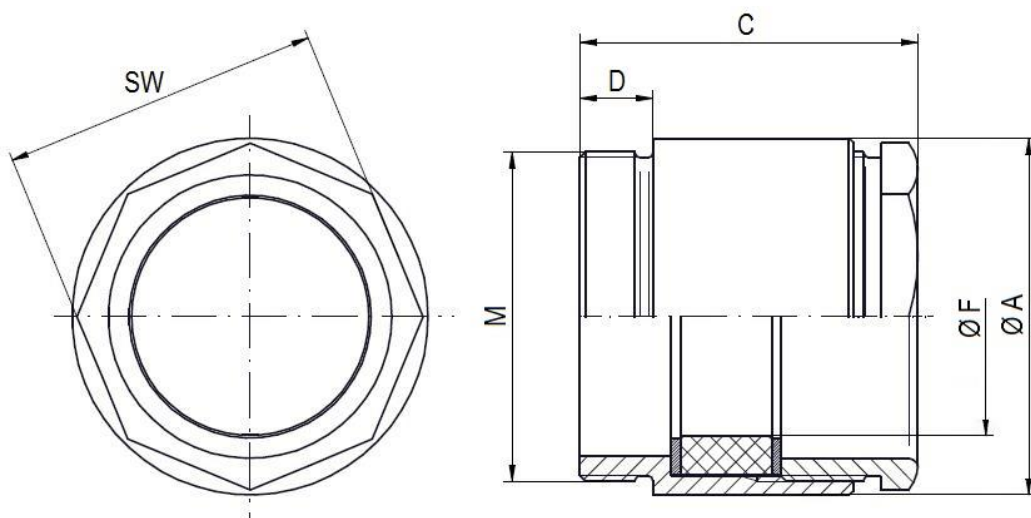

M	SW [mm]	Ø A [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø F [mm] Klemmbereich	Artikel-Nr.
M56x2	55	62	69	15	32-35,5	52006460
	55	62	69	15	35-38,5	52006470
	55	62	69	15	38-41,5	52006480
M72x2	70	78	74	16	41-44,5	52006490
	70	78	74	16	44-48,5	52006500
	70	78	74	16	48-52,5	52006510
	70	78	74	16	52-56,5	52006520
M80x2	85	90	82	18	56-59	52006564
	85	90	82	18	62-66	52006530
M105x2	104	115	93	20	68-73	52006540
	104	115	93	20	78-83	52006550

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: T. Dvoulety /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52006460DE Version: 03	Seite 2 von 2
---	---------------------------------------	---------------