

53806740	DATENBLATT	
Gültig ab: 02.12.2021	SKINTOP® INOX / INOX-R	

Kabel- und Leitungseinführung in hygienegerechtem Design aus hochwertigem Edelstahl ist für verschiedenste Anwendungsbereiche geeignet – auch für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie. Durch Material und Formgebung entspricht sie den hohen Hygiene-Anforderungen dieser Branchen.

Das abgerundete Design mit wenig Ecken und Kanten minimiert die Ablagerung von Staub, Schmutz oder Speiseresten.

Die Verschraubung bietet auch für andere Anwendungen mit harschen Umgebungsbedingungen große Vorteile, zum Beispiel Offshore-Anwendungen.

Die platzsparende, kompakte Bauform, große Klemmbereiche und identische Schlüsselweiten vereinfachen die Montage.

Einzelteile:

Zwischenstutzen

Hutmutter

Einsatz mit Lamellenkorb

Dichtring

O-Ring

Edelstahl – V4A (1.4404 / 316L)

Edelstahl – V4A (1.4404 / 316L)

Polyamid

Silikon

Silikon

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde

Schutzart

EN 60529

M12x1,5 bis M50x1,5 nach EN 60423

Größen M12, M16, M20: IP68 – 10 bar, Prüfung nach

Größen M25 bis M50:

IP68 – 5 bar, Prüfung nach EN 60529

Alle Größen:

IP69 nach EN 60529

NEMA Type 1, Type 2, Type 4X, Type 6, Type 12 nach UL50E

Temperaturbereich

Chemische Beständigkeit

Typausführung

-40 °C bis +100 °C

ECOLAB-Zertifikat

INOX standard

INOX-R mit Reduzierungsdichtring

Sonstige Eigenschaften:

Halogenfrei

Hohe Funktionssicherheit

Optimale Zugentlastung

Große variable Klemmbereiche

Zertifikate:



UL File Nr. 79903
(Prüfung nach UL514B)



Norm-Referenzen:



DIN EN ISO 14 159

Sicherheit von Maschinen – Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen


DIN EN 1672-2

Nahrungsmittelmaschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Teil 2: Hygieneanforderungen



Ersteller: HYDO1/PDP Freigegeben: RODR1/PDP	Dokument: DB53806740DE Version: 12	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

53806740	DATENBLATT	
Gültig ab: 02.12.2021	SKINTOP® INOX / INOX-R	

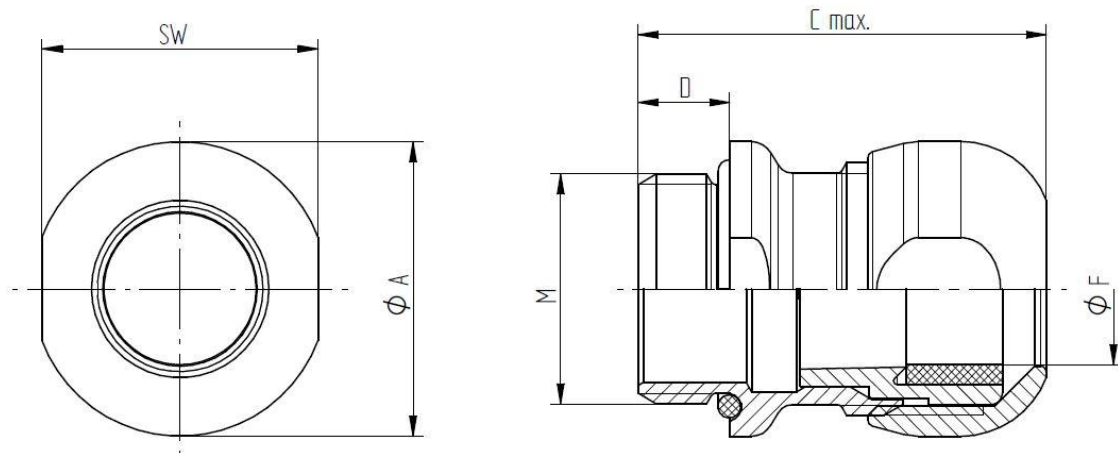

SKINTOP® INOX

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	M	SW [mm]	Ø A [mm]	C max. [mm]	D [mm]	Ø F [mm] Klemmbereich	O-Ring [mm]
53806739	SKINTOP INOX M12x1,5	M12x1,5	16	17,2	29,3	6,5	4,0-7,0	9x2
53806740	SKINTOP INOX M16x1,5	M16x1,5	20	21,4	32,4	7	6,0-10,0	13x2
53806741	SKINTOP INOX M20x1,5	M20x1,5	24	25,6	35,5	8	7,0-13,0	17x2
53806742	SKINTOP INOX M25x1,5	M25x1,5	29	30,8	39,2	8	9,0-17,0	22x2
53806743	SKINTOP INOX M32x1,5	M32x1,5	36	38,2	44,6	9	11,0-21,0	28x2
53806744	SKINTOP INOX M40x1,5	M40x1,5	45	48	51,2	9	19,0-28,0	36x2
53806745	SKINTOP INOX M50x1,5	M50x1,5	54	58	56,2	10	27,0-35,0	46x2

SKINTOP® INOX-R

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	M	SW [mm]	Ø A [mm]	C max. [mm]	D [mm]	Ø F [mm] Klemmbereich	O-Ring [mm]
53806749	SKINTOP INOX-R M12x1,5	M12x1,5	16	17,2	29,3	6,5	3,0-5,0	9x2
53806750	SKINTOP INOX-R M16x1,5	M16x1,5	20	21,4	32,4	7	5,0-7,0	13x2
53806751	SKINTOP INOX-R M20x1,5	M20x1,5	24	25,6	35,5	8	6,0-10,0	17x2
53806752	SKINTOP INOX-R M25x1,5	M25x1,5	29	30,8	39,2	8	7,0-13,0	22x2
53806753	SKINTOP INOX-R M32x1,5	M32x1,5	36	38,2	44,6	9	8,0-15,0	28x2
53806754	SKINTOP INOX-R M40x1,5	M40x1,5	45	48	51,2	9	15,0-23,0	36x2
53806755	SKINTOP INOX-R M50x1,5	M50x1,5	54	58	56,2	10	22,0-29,0	46x2

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: HYDO1/PDP Freigegeben: RODR1/PDP	Dokument: DB53806740DE Version: 12	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------