

PL-AT803A

Explosionssgeschützte Arbeitsleuchte



IP65

gemäß IEC 60529

NEU

ATEX-zertifiziert für Bereiche der Zone 1 + 2

I M2 Ex ib I Mb PL-AT803A

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db (Temp: 0 ~ 40°C)


Zugelassen von TÜV Rheinland



Produktdaten:

Lichtquelle	1 x 3W Hochleistungs-LED
Helligkeit	ca. 220 lm
Akku-Typ	3,6V / 6700mAh Li-Ion Akku
Leuchtdauer (volle Helligkeit)	ca. 9 h
Leuchtdauer (gedimmt)	ca. 18 h
Ladezeit (von leer bis voll)	ca. 15 h

- Energiesparmodus (Dimmer-Modus) zur Reduzierung des Batterieverbrauch
- Notlichtfunktion – Licht schaltet sich bei Stromausfall ein
- Schwenkbarer Leuchtenkopf - ermöglicht einen großen Leuchtwinkel

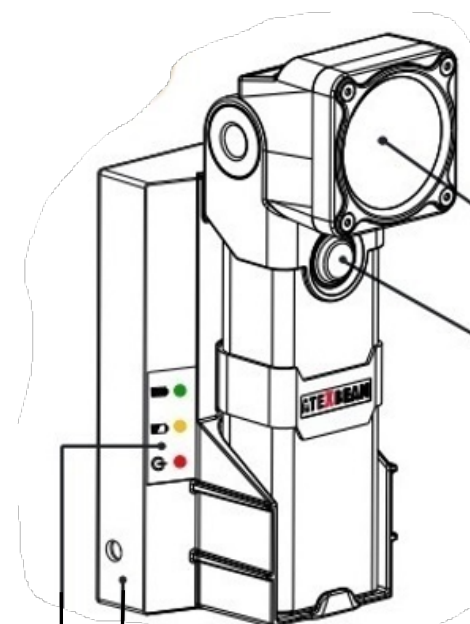


Ladevorgang

Laden der Lampe über die Ladestation (Wandmontage möglich)

Ladeanzeige:

Rot: eingeschaltet
Gelb blinkend: Ladezustand 0% bis 50%
Grün blinkend: Ladezustand 50 % bis vollständig geladen

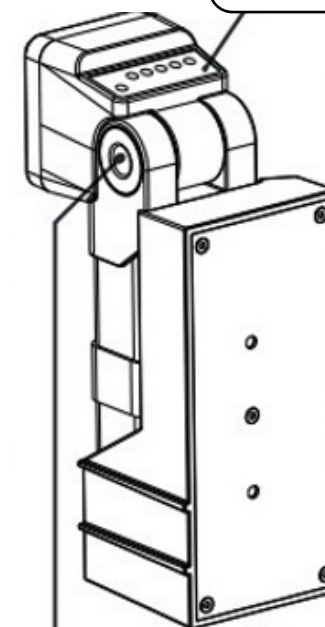

LED-Anzeige
Anzeige der
Batteriekapazität

Schwenkbarer Leuchtenkopf

Schwenkbarer Leuchtenkopf für gewünschte Beleuchtungswinkel

Drei Leuchtmodi

- Volle Helligkeit
- Gedimmter Modus
- Blinkmodus

Schalter

Schalter zur Auswahl der Leuchtmodi sowie Ein-/Ausschalten

Der Einsatz dieses Produkts erfolgt üblicherweise in den folgenden Bereichen:



Polizei



Feuerwehr



Rettung



Militär



Industrie



Versorgungs-
unternehmen