


Schleiffiberscheibe **FS 964 ACT**

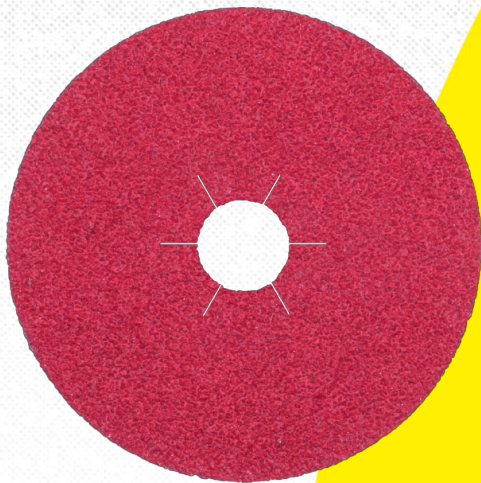

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Produktnutzen

Premium Scheibe mit hervorragender Leistung auf Stahl - Hohe Aggressivität über die gesamte Einsatzzeit durch keramisches Korn mit mikrokristallinem Selbstschärfefeekt - Advanced Coating Technologie (ACT) für besonders hohe Kornhaftung und längere Standzeit

Werkstoffe

Stahl	●
Edelstahl	●

Einsatzbereich

- Stahlbau
- Pipeline Bau
- Apparate- und Behälterbau

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
115 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	13300 1/min	FS 964	Sternloch	25	330478
115 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	13300 1/min	FS 964	Sternloch	25	330479
115 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	13300 1/min	FS 964	Sternloch	25	330480
115 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	13300 1/min	FS 964	Sternloch	25	330481
115 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	13300 1/min	FS 964	Sternloch	25	330482
115 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	13300 1/min	FS 964	Sternloch	25	330483

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
115 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	13300 1/min	FS 964	Sternloch	25	330498
125 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	12200 1/min	FS 964	Sternloch	25	330484
125 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	12200 1/min	FS 964	Sternloch	25	330485
125 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	12200 1/min	FS 964	Sternloch	25	330486
125 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	12200 1/min	FS 964	Sternloch	25	330487
125 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	12200 1/min	FS 964	Sternloch	25	330488
125 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	12200 1/min	FS 964	Sternloch	25	330490
125 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	12200 1/min	FS 964	Sternloch	25	330491
180 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	8500 1/min	FS 964	Sternloch	25	330489
180 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	8500 1/min	FS 964	Sternloch	25	330492
180 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	8500 1/min	FS 964	Sternloch	25	330493
180 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	8500 1/min	FS 964	Sternloch	25	330494
180 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	8500 1/min	FS 964	Sternloch	25	330495
180 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	8500 1/min	FS 964	Sternloch	25	330496

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

