


# Schleiffiberscheibe, Multibindung

## FS 966 ACT

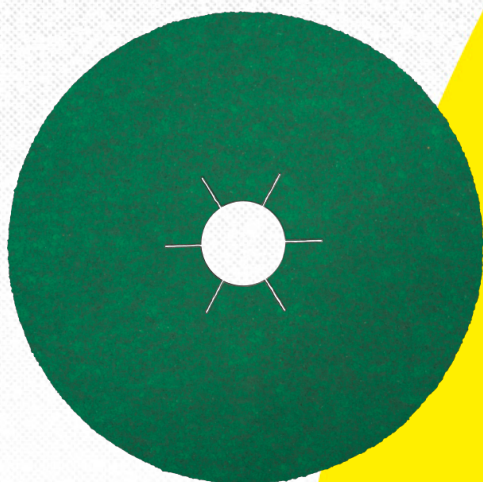

### Eigenschaften

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Bindung  | Kunstharz          |
| Kornart  | Keramischer Korund |
| Streuart | dicht              |

### Produktnutzen

Mikrokristalliner Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität über gesamte Einsatzzeit - Hervorragende Kornhaftung - Hohe Standzeit speziell für schwere Anwendungen - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung

### Werkstoffe

Edelstahl ●

### Einsatzbereich

- Edelstahlverarbeitende Industrie
- Apparate- und Behälterbau

### Körnungsbereich:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| Durchmesser x Loch<br>in mm | Stanzform | Korn | Vmax m/s | Zulässige<br>U/min | Schleifmittel<br>Type | Bohrungsform | Packungsein-<br>heit/Stck. | Artikel-<br>nummer |
|-----------------------------|-----------|------|----------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| 115 x 22 X-LOCK             | ⊙ 50      | 80   | 80 m/s   | 13300 1/min        | FS 966                | X-LOCK       | 25                         | 351165             |
| 115 x 22 X-LOCK             | ⊙ 50      | 40   | 80 m/s   | 13300 1/min        | FS 966                | X-LOCK       | 25                         | 351166             |
| 115 x 22 X-LOCK             | ⊙ 50      | 60   | 80 m/s   | 13300 1/min        | FS 966                | X-LOCK       | 25                         | 351167             |
| 115 x 22                    | ⊗ 30      | 36   | 80 m/s   | 13300 1/min        | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 316490             |
| 115 x 22                    | ⊗ 30      | 40   | 80 m/s   | 13300 1/min        | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 316491             |
| 115 x 22                    | ⊗ 30      | 60   | 80 m/s   | 13300 1/min        | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 316492             |

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Durchmesser x Loch<br>in mm | Stanzform | Korn | Vmax m/s | Zulässige<br>U/min | Schleifmittel<br>Type | Bohrungsform | Packungsein-<br>heit/Stck. | Artikel-<br>nummer |
|-----------------------------|-----------|------|----------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| 115 x 22                    | ⊗ 30      | 80   | 80 m/s   | 13300 1/min        | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 316493             |
| 115 x 22                    | ⊗ 30      | 50   | 80 m/s   | 13300 1/min        | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 318504             |
| 115 x 22                    | ⊗ 30      | 120  | 80 m/s   | 13300 1/min        | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 324237             |
| 125 x 22 X-LOCK             | ⊗ 50      | 80   | 80 m/s   | 12200 1/min        | FS 966                | X-LOCK       | 25                         | 351162             |
| 125 x 22 X-LOCK             | ⊗ 50      | 60   | 80 m/s   | 12200 1/min        | FS 966                | X-LOCK       | 25                         | 351163             |
| 125 x 22 X-LOCK             | ⊗ 50      | 40   | 80 m/s   | 12200 1/min        | FS 966                | X-LOCK       | 25                         | 351164             |
| 125 x 22                    | ⊗ 30      | 36   | 80 m/s   | 12200 1/min        | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 316494             |
| 125 x 22                    | ⊗ 30      | 40   | 80 m/s   | 12200 1/min        | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 316495             |
| 125 x 22                    | ⊗ 30      | 60   | 80 m/s   | 12200 1/min        | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 316496             |
| 125 x 22                    | ⊗ 30      | 80   | 80 m/s   | 12200 1/min        | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 316497             |
| 125 x 22                    | ⊗ 30      | 24   | 80 m/s   | 12200 1/min        | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 318305             |
| 125 x 22                    | ⊗ 30      | 120  | 80 m/s   | 12200 1/min        | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 324239             |
| 180 x 22                    | ⊗ 30      | 36   | 80 m/s   | 8500 1/min         | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 316498             |
| 180 x 22                    | ⊗ 30      | 40   | 80 m/s   | 8500 1/min         | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 316499             |
| 180 x 22                    | ⊗ 30      | 60   | 80 m/s   | 8500 1/min         | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 316501             |
| 180 x 22                    | ⊗ 30      | 80   | 80 m/s   | 8500 1/min         | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 316502             |
| 180 x 22                    | ⊗ 30      | 24   | 80 m/s   | 8500 1/min         | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 318352             |
| 180 x 22                    | ⊗ 30      | 120  | 80 m/s   | 8500 1/min         | FS 966                | Sternloch    | 25                         | 324238             |

#### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

