


Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK

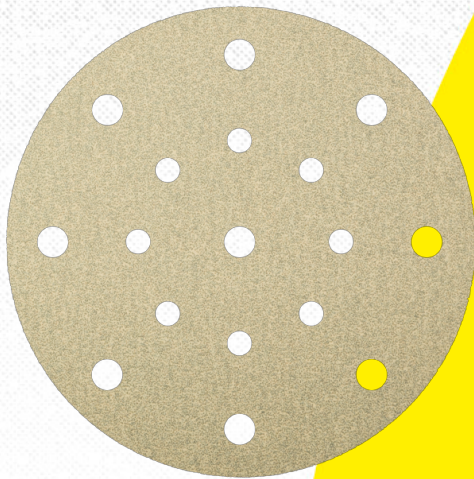

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Produktnutzen

Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Werkstoffe

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●

Einsatzbereich

- Automobilindustrie
- Windkraftindustrie
- Flugzeugbau
- Holzverarbeitende Industrie
- Handwerksbetriebe

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser in mm					Korn		Lochform		Schleifmittel Type					Packungsein- heit/Stck.					Artikel- nummer							
115					80		○ 0		PS 33 CK					100					147144							
125					40		○ 0		PS 33 CK					100					154113							
125					60		○ 0		PS 33 CK					100					147604							
125					80		○ 0		PS 33 CK					100					149055							

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
125	100	○ 0	PS 33 CK	100	150431
125	120	○ 0	PS 33 CK	100	150433
125	40	⊗ GLS 5	PS 33 CK	100	146954
125	60	⊗ GLS 5	PS 33 CK	100	147642
125	80	⊗ GLS 5	PS 33 CK	100	147643
125	100	⊗ GLS 5	PS 33 CK	100	147977
125	120	⊗ GLS 5	PS 33 CK	100	147170
125	60	⊗ GLS 27	PS 33 CK	100	288180
125	80	⊗ GLS 27	PS 33 CK	100	264929
125	120	⊗ GLS 27	PS 33 CK	100	264930
150	40	○ 0	PS 33 CK	100	147922
150	60	○ 0	PS 33 CK	100	147107
150	80	○ 0	PS 33 CK	100	146739
150	100	○ 0	PS 33 CK	100	147106
150	120	○ 0	PS 33 CK	100	146740
150	40	⊗ GLS 1	PS 33 CK	100	146978
150	60	⊗ GLS 1	PS 33 CK	100	146979
150	80	⊗ GLS 1	PS 33 CK	100	143130
150	100	⊗ GLS 1	PS 33 CK	100	143131
150	120	⊗ GLS 1	PS 33 CK	100	147093
150	40	⊗ GLS 3	PS 33 CK	100	147647
150	60	⊗ GLS 3	PS 33 CK	100	147124
150	80	⊗ GLS 3	PS 33 CK	100	146946
150	100	⊗ GLS 3	PS 33 CK	100	143694
150	120	⊗ GLS 3	PS 33 CK	100	146947
150	60	⊗ GLS 47	PS 33 CK	100	306837
150	80	⊗ GLS 47	PS 33 CK	100	305758
150	100	⊗ GLS 47	PS 33 CK	100	306838
150	120	⊗ GLS 47	PS 33 CK	100	305759
150	40	⊗ GLS 51	PS 33 CK	100	310531
150	60	⊗ GLS 51	PS 33 CK	100	301874
150	80	⊗ GLS 51	PS 33 CK	100	301925
150	100	⊗ GLS 51	PS 33 CK	100	301926
150	120	⊗ GLS 51	PS 33 CK	100	301927

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
150	40	⊗ GLS 74	PS 33 CK	100	340853
150	60	⊗ GLS 74	PS 33 CK	100	340370
150	80	⊗ GLS 74	PS 33 CK	100	340371
150	100	⊗ GLS 74	PS 33 CK	100	342046
150	120	⊗ GLS 74	PS 33 CK	100	340375
225	40	○ 0	PS 33 CK	50	223162
225	60	○ 0	PS 33 CK	50	210124
225	80	○ 0	PS 33 CK	50	210129
225	100	○ 0	PS 33 CK	50	224731
225	120	○ 0	PS 33 CK	50	210130
225	40	⊙ GLS 38	PS 33 CK	50	292414
225	60	⊙ GLS 38	PS 33 CK	50	292435
225	80	⊙ GLS 38	PS 33 CK	50	292436
225	100	⊙ GLS 38	PS 33 CK	50	294609
225	120	⊙ GLS 38	PS 33 CK	50	292437
225	40	⊙ GLS 52	PS 33 CK	50	302042
225	60	⊙ GLS 52	PS 33 CK	50	302043
225	80	⊙ GLS 52	PS 33 CK	50	302044
225	100	⊙ GLS 52	PS 33 CK	50	302045
225	120	⊙ GLS 52	PS 33 CK	50	302046
225	40	⊗ GLS 55	PS 33 CK	50	314427
225	60	⊗ GLS 55	PS 33 CK	50	312448
225	80	⊗ GLS 55	PS 33 CK	50	312449
225	100	⊗ GLS 55	PS 33 CK	50	312450
225	120	⊗ GLS 55	PS 33 CK	50	312451

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

