


Diamantschleifteller

DS 300 B EXTRA

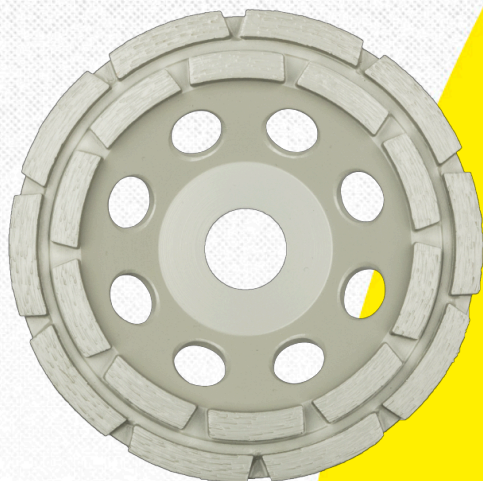

Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□□

Produktnutzen

Zweireihiger Schleifteller mit ausgezeichneter Abtragsleistung - Hohe Aggressivität bei geringem Kraftaufwand - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Werkstoffe

Beton	●
Estrich	●
Baustellenmaterialien	●

Einsatzbereich

- Hochbau
- Fliesenleger
- Betonwerke
- Natursteinbetriebe

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe [mm]	Vmax m/s	Zulässige U/min	Segment in mm: Anzahl / Breite / Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7 / 5	1	325362
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

