



15.6" (39.5 cm) Full-HD-IPS-Monitor mit USB-C-Dock, integrierten Lautsprechern & Lederhülle

Arbeiten Sie von überall mit dem iiyama ProLite P1670HSC-B1, einem tragbaren 15.6" (39.5 cm) Full-HD-IPS-Monitor mit einem Gewicht von nur 0,7 kg. Dank seiner schlanken und leichten Bauweise eignet er sich ideal für Reisen, Remote-Arbeit oder Hot-Desking.


Er lässt sich schnell einrichten, bietet zwei Betrachtungswinkel (45° oder 60°) und eine Lederabdeckung, die den Bildschirm schützt und gleichzeitig als Standfuß dient. Integrierte Lautsprecher liefern klaren Klang für Anrufe und Unterhaltung, sodass keine zusätzlichen Geräte erforderlich sind.

Ein USB-C-Kabel überträgt das Bildsignal von Ihrem Laptop zum Monitor, während das gestochen scharfe Panel, die FlickerFree-Technologie und die Blaulichtreduzierung den ganzen Tag über Komfort und Produktivität gewährleisten.




Reisen Sie mit leichtem Gepäck und bleiben Sie überall produktiv

Nehmen Sie diesen 0.7 kg leichten tragbaren Monitor mit und erstellen Sie ein 15.6" Full-HD-Dual-Screen-Setup, das sich perfekt zur Steigerung Ihrer Produktivität eignet - auch unterwegs.

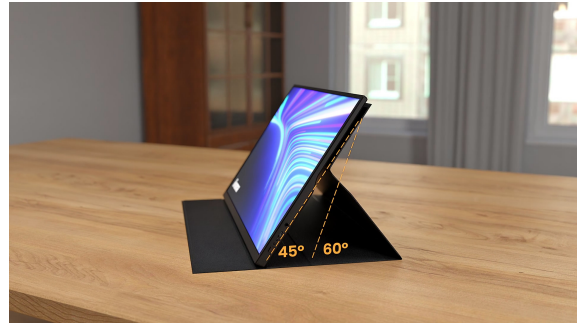

Passen Sie Ihre Ansicht für mehr Komfort an

Wählen Sie einen Betrachtungswinkel zwischen 45° und 60°, um die Belastung des Nackens zu reduzieren und die bequemste Position für Arbeit und Unterhaltung zu finden.

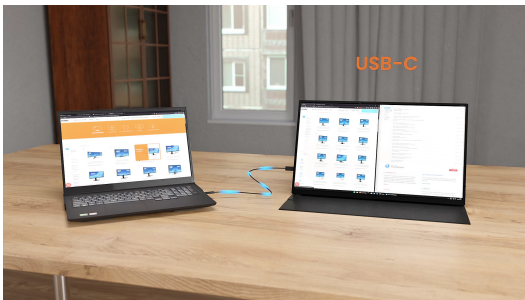

Einfach verbunden, komfortabel arbeiten

Ein USB-C-Kabel überträgt das Videosignal mühelos von deinem Laptop auf den Monitor. Du musst nie darauf achten, wie herum du den Stecker einsteckst. Der reversible Anschluss passt jedes Mal perfekt, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst.



Reduzierte Augenbelastung & Ermüdungserscheinungen

Arbeiten, lernen oder spielen Sie länger ohne Ermüdungserscheinungen der Augen dank FlickerFree-Technologie und Blaulichtreduktion. Diese Funktionen tragen dazu bei, die Belastung der Augen zu minimieren und den Sehkomfort zu verbessern, sodass Sie den ganzen Tag über konzentriert und produktiv bleiben können.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	15.6", 39.5cm
Panel-Technologie	IPS LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	5M:1
Reaktionszeit (GTG)	3ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	15 - 82kHz
Arbeitsfläche H x B	344.1 x 193.5mm, 13.5 x 7.6"
Pixelabstand	0.17925mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	Mini HDMI (Type-C) x1 (v.1.4) USB-C x2 (v.3.1, PD 15W)
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync - Unterstützung	ja
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Lautsprecher	2 x 1W

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	60° nach oben; 45° nach unten

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	USB-C (1.5m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	8W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG


Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	355.5 x 211 x 12mm
Gewicht (ohne Verpackung)	0.7kg
EAN code	4948570126309

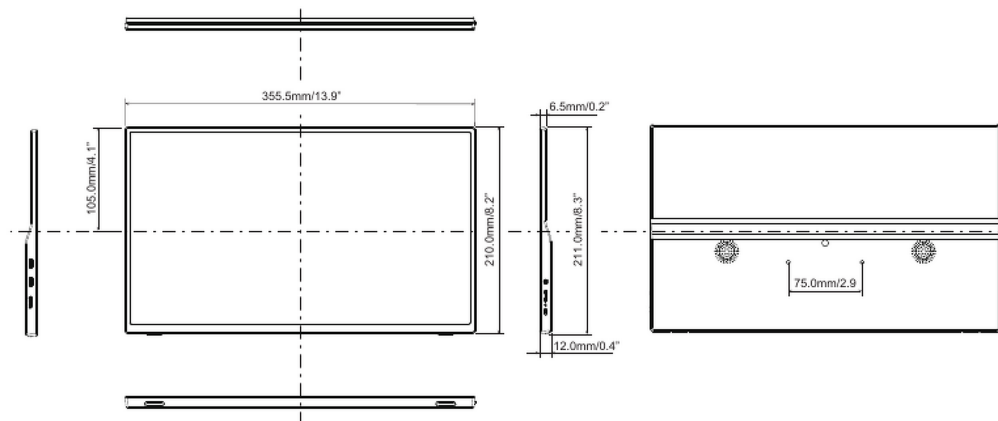



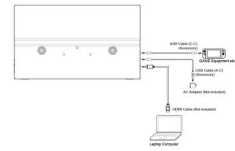

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**