
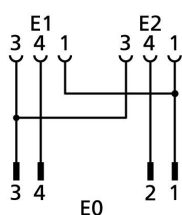
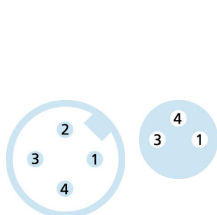


Y-Verteiler, M12, Stecker, gerade, 4-polig, M8, Buchse, gerade, 3-polig, M8, Buchse, gerade, 3-polig

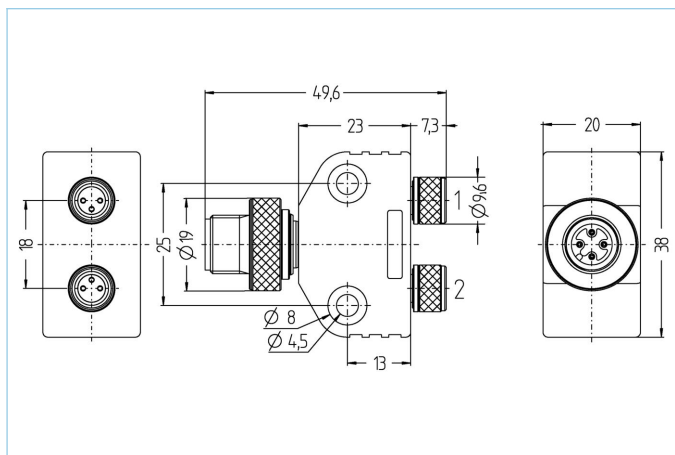

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	FSM4-2SKP3/S89
Artikel-Nr.	8013058
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	FSM4-2SKP3_S89.stp
EAN	4047106077334

Technische Daten	Ausgang 0	Ausgang 1	Ausgang 2
Ausgang	Stecker, M12	Buchse, M8	Buchse, M8
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung	60V	60V	60V
Codierung	A		
Polzahl	4	3	3
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A	4A	4A

Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Normen	IEC 61076-2-101/-104
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Verschmutzungsgrad	3

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

Zubehör

Befestigungsset, S89
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8036078>

Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/T-Verteiler-Y-Verteiler/8013058>