
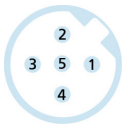
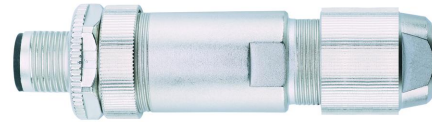


Konfektionierbar, M12, Stecker, gerade, 5-polig, B-codiert, Schraub-/Klemmanschluss, geschirmt, 125V 4A

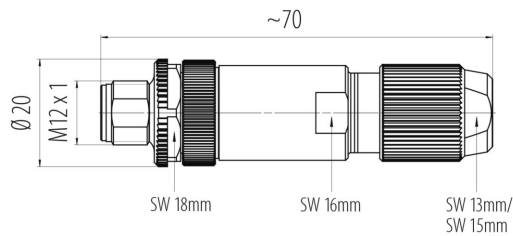

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	PB-WASCSW4.5K
Artikel-Nr.	8031375
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	PB-WASCSW4.5K_
EAN	4047106000479

Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gerade, M12
Polzahl	5
Codierung	B
Bemessungsspannung	125V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 3 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Überwurf	Metall, GD-ZN, vernickelt
Schirmung	mit Schirmung
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm ²
Kabeldurchlass	5...8 mm
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635

Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8031375>

Montageanleitung: https://www.escha.net/media/downloads/Assembly_fieldwireable_WA_CS_K.jpg