
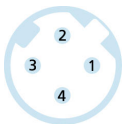


Konfektionierbar, M12, Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert, Schneid-/Klemmanschluss, geschirmt, 60V 4A

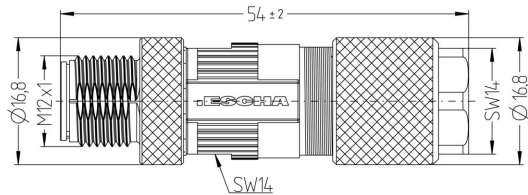

sercos
the automation bus

PROFI
NET

ETHERNET
POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT



Produktinformationen

Artikelbezeichnung	IE-WASCSY4S
Artikel-Nr.	8065954
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	IE-WASCSY4S.stp
EAN	4047106152949

Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gerade, M12
Polzahl	4
Codierung	D
Bemessungsspannung	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Übertragungseigenschaften	Cat5e
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, GN
Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Überwurf	Zinkdruckguss, vernickelt
Schirmung	mit Schirmung
Anschlussquerschnitt	AWG 24/1 - AWG 22/1, AWG 26/7 - AWG 22/7
Kabeldurchlass	6...9,7 mm
Aderdurchmesser	$\leq \text{max. } 1,6 \text{ mm}$
Anschlussart	Schneid-/Klemmanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade

Erweiterte Technische Daten rail approved

Normen	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Schock & Vibration	Klasse 1, Kategorie B (DIN EN 61373)
Schutzart (montiert)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+85°C)
Temperaturbereich	Tx (-40°C...+90°C)
Brandschutz gemäß	DIN EN 45545-2 HL1-3

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635

Zubehör

Montageanleitung, M12 Stecker konfektionierbar
https://www.escha.net/media/storage/Assembly_8065954_M12_male_fieldwireable.pdf

Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8065954>