




USB-Kabel

Model: **AK-USB-68**

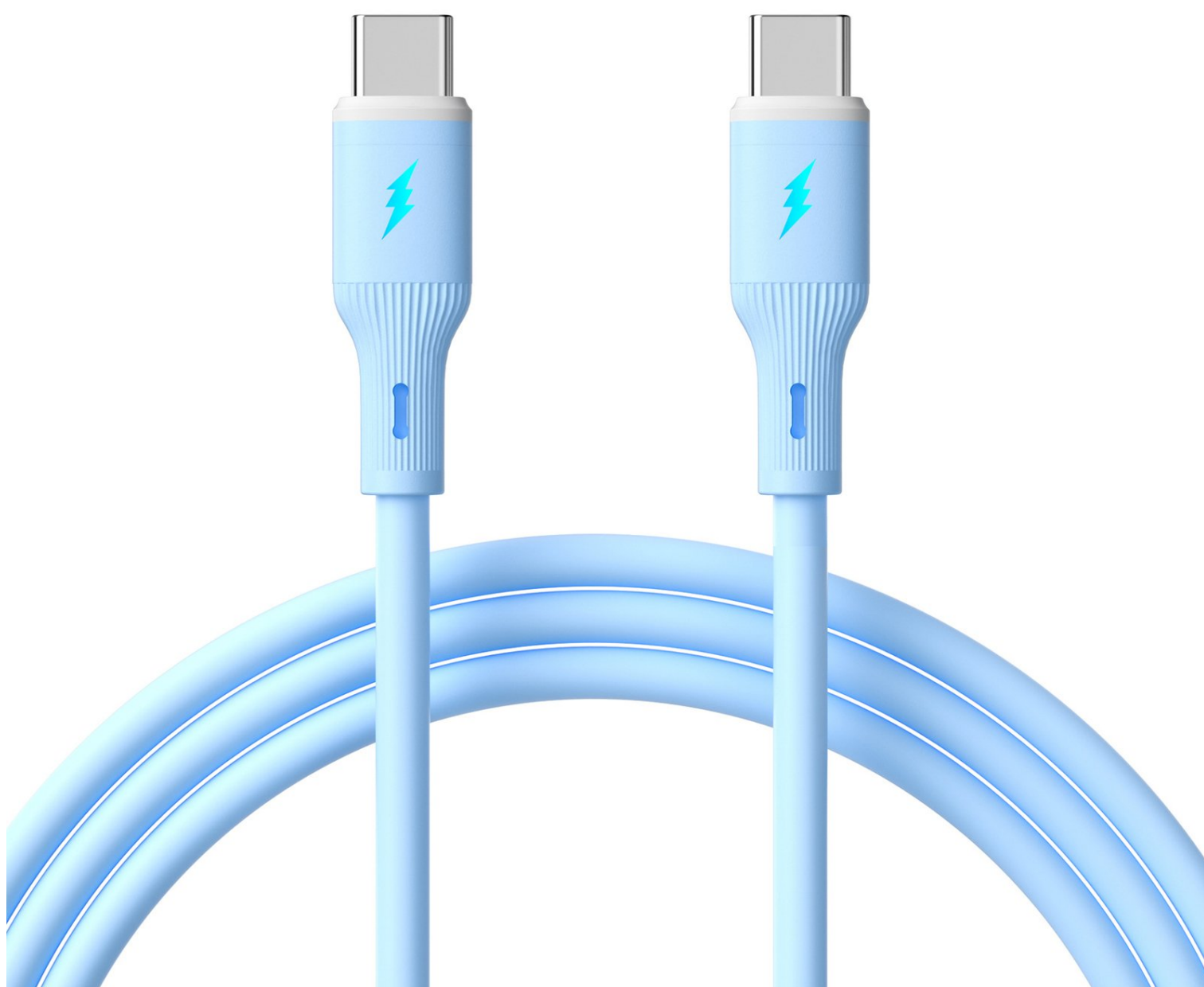

Produktcode	AK-USB-68
Produkttyp	USB-Kabel
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Maximale Kraft	60 W (20 V / 3 A)
Kabellänge	1 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Übertragung von Daten	Ja
Version	USB 2.0
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Material der Kabel	Kupfer
Herstellungsmaterial	Silikon
Produktfarbe	Blau
Verpackung	UniBag
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht	29 g
Bruttogewicht	32 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5906708750764
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-USB-68 ist ein modernes **Silikon-USB-C-zu-USB-C-Kabel**, das Funktionalität mit attraktivem Design verbindet. Durch seine blaue Farbe ist das Kabel in Ihrer Tasche oder auf Ihrem Schreibtisch leicht zu finden und erhält gleichzeitig einen einzigartigen Charakter.

Schnelle Datenübertragung und Aufladung

Dank seiner USB 2.0-Kompatibilität unterstützt dieses Kabel Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. Sie können Fotos, Dokumente oder Musik ganz einfach zwischen Ihrem Smartphone und Ihrem Laptop synchronisieren. Es unterstützt auch das Schnellladen von Geräten mit einer Leistung von **bis zu 60 W**.

Silikonbeschichtung für Komfort

Die weiche und flexible Silikonbeschichtung macht das Kabel angenehm anzufassen und knickfest. Die **Länge von 1 m** sorgt für Komfort bei der Verwendung zu Hause und unterwegs.

Universelles USB-Kabel

Dank der USB-C-Anschlüsse ist das Kabel mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel – Smartphones, Tablets, Powerbanks und modernen Laptops verschiedener Marken. Mit diesem Kabel können Sie Smartphone-Modelle wie Samsung Galaxy, Xiaomi Poco und iPhone 16 aufladen.