




## MOMO 4127W Monitorarm Motion Plus

### Entscheidende Vorteile

- Höhenverstellbar
- Geeignet für einen, zwei oder eine ganze Reihe von Monitoren
- Einfach und ohne Werkzeuge zu montieren
- Flexibles, modulares System
- TÜV-zertifiziert / 10 Jahre Garantie

Die ergonomische Monitorhalterung für jeden Arbeitsplatz  
Die MOMO 4127 ist eine dynamische Monitorhalterung, die speziell für Monitore entwickelt wurde, die regelmäßig in der Höhe verstellt werden müssen, wie zum Beispiel an flexiblen Arbeitsplätzen. Diese Monitorhalterung kann Bildschirme von bis zu 43 Zoll und einem Gewicht von bis zu 10 kg tragen.

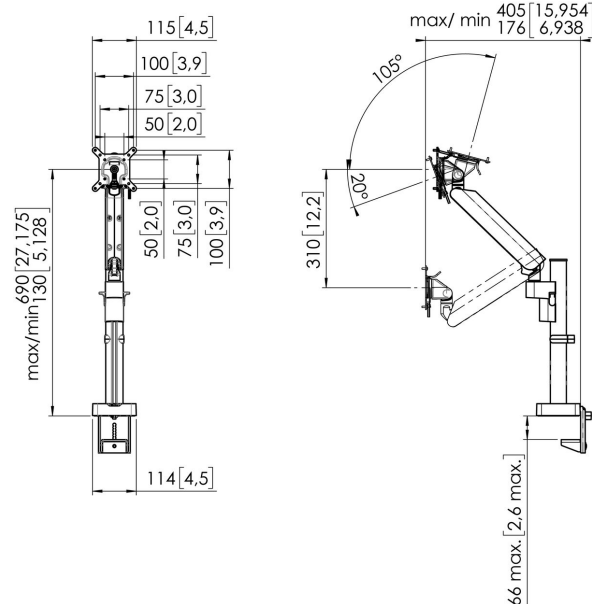

## MOMO 4127W Monitorarm Motion Plus



### Technische Daten

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Min. Bildschirmgröße (Zoll)                  | 10                                      |
| Max. Bildschirmgröße (Zoll)                  | 43                                      |
| Universelles oder festes Lochmuster          | Fest                                    |
| Max. Schnittstellenhöhe (mm)                 | 115                                     |
| Max. Breite der Schnittstelle (mm)           | 115                                     |
| Max. Gewichtslast (kg)                       | 10                                      |
| Max. Gewichtslast (Lbs)                      | 22.05                                   |
| Max. Gewichtslast gebogener Bildschirm (kg)  | 10                                      |
| Max. Gewichtslast gebogener Bildschirm (Lbs) | 22.05                                   |
| Max. Höhe Bildschirmmitte                    | 690                                     |
| Max. Schreibtischdicke                       | 66                                      |
| Drehbar                                      | Bis zu 180°                             |
| Anzahl der Drehpunkte                        | 2                                       |
| Drehen                                       | Bis zu 180°                             |
| Neigbar                                      | Neigbar -20°/+105°                      |
| Einstellung der Höhe                         | Mechanische Feder,<br>OneFingerMovement |
| Verstellbare Tiefe                           | Ja                                      |
| Verstellbare Höhe                            | Ja                                      |
| Montagemöglichkeiten                         | Auf und durch den Schreibtisch          |
| Artikelnummer (SKU)                          | 7141271                                 |
| EAN-Einzelbox                                | 8712285353604                           |
| Farbe                                        | Weiß                                    |
| Zertifizierungen                             | IGR TÜV                                 |
| Garantie                                     | 10 Jahre                                |

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Alle Rechte vorbehalten.  
Druckfehler, technische  
Änderungen und  
Preisänderungen vorbehalten.

Datum: 2025-06-17



**Vogel's. For Sure.**