




MOMO 4237B Monitorarm Motion Plus

Entscheidende Vorteile

- Höhenverstellbar
- Geeignet für einen, zwei oder eine ganze Reihe von Monitoren
- Einfach und ohne Werkzeuge zu montieren
- Flexibles, modulares System
- TÜV-zertifiziert / 10 Jahre Garantie

Die ergonomische Monitorhalterung für jeden Arbeitsplatz
Die MOMO 4237 ist eine dynamische Monitorhalterung zur Befestigung von 2 Monitoren, die speziell für Monitore entwickelt wurde, die regelmäßig in der Höhe verstellt werden müssen, wie z. B. an flexiblen Arbeitsplätzen. Die Halterung trägt Bildschirme von bis zu 34 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 10 kg.

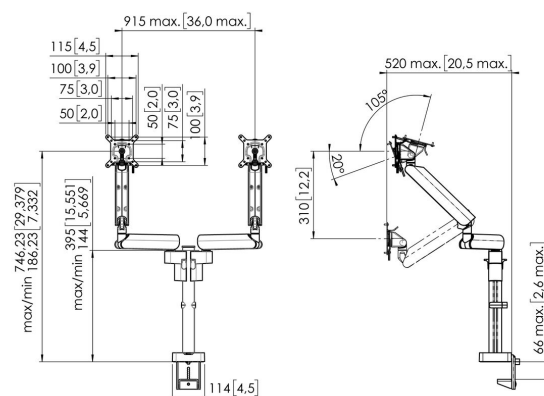

MOMO 4237B Monitorarm Motion Plus



Technische Daten

Min. Bildschirmgröße (Zoll)	10
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	34
Universelles oder festes Lochmuster	Fest
Max. Schnittstellenhöhe (mm)	115
Max. Breite der Schnittstelle (mm)	115
Max. display width (mm)	915
Max. Gewichtslast (kg)	20
Max. Gewichtslast (Lbs)	44.09
Max. Gewichtslast gebogener Bildschirm (kg)	10
Max. Gewichtslast gebogener Bildschirm (Lbs)	22.05
Max. Höhe Bildschirmmitte	751
Max. Schreibtischdicke	66
Drehbar	Bis zu 180°
Anzahl der Drehpunkte	3
Drehen	Bis zu 180°
Neigbar	Neigbar -20°/+105°
Einstellung der Höhe	Mechanische Feder, OneFingerMovement
Verstellbare Tiefe	Ja
Verstellbare Höhe	Ja
Montagemöglichkeiten	Auf und durch den Schreibtisch
Artikelnummer (SKU)	7142370
EAN-Einzelbox	8712285353666
Farbe	Schwarz
Zertifizierungen	IGR TÜV
Garantie	10 Jahre

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Alle Rechte vorbehalten.
Druckfehler, technische
Änderungen und
Preisänderungen vorbehalten.

Datum: 2025-06-17



Vogel's. For Sure.