


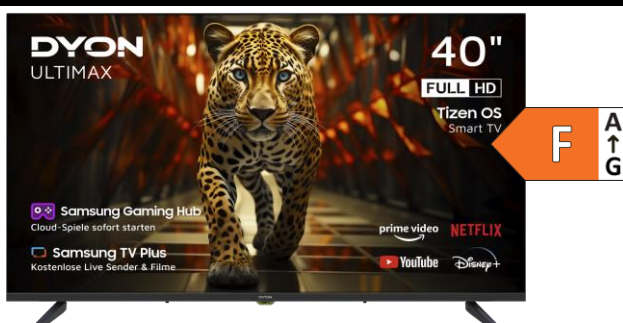

- 40 Zoll (100 cm) Full-HD Smart TV (1080p) mit Tizen OS
- Samsung TV Plus: Kostenlose Live-Kanäle, Filme & Serien On-Demand
- Samsung Smart Hub & Apps: Entdecke Filme, Musik & Stream View
- Samsung Gaming Hub: Cloud-Games, Plattformen & Services an einem Ort
- Fernbedienung mit Netflix, Prime Video, YouTube & Samsung TV Plus
- Eingebauter HD Triple-Tuner & CI+ Schnittstelle

Entdecke die DYON Ultimax Serie – das Beste aus der Welt des Smart TVs!

Erlebe maximales Entertainment mit einer riesigen Auswahl an Inhalten und Apps. Die smarte Oberfläche ermöglicht es Dir, schnell und einfach auf Deine Lieblingsserien und -filme zuzugreifen. Spiele Cloud-Games ganz ohne Konsole und streame bequem Inhalte von Deinem Smartphone. Mit dem innovativen Smart Hub wird Dein Fernseher zum ultimativen Entertainment-Mittelpunkt.

Tauche ein in die Zukunft des Fernsehens mit der DYON Ultimax Serie.

Technische Daten

Bildschirmgröße	40 Zoll	100 cm
Bildschirmauflösung / -format	1.920 x 1.080 (1080p)	16:9
Helligkeit / Kontrast	220 cd/m ²	1200:1
HDR Unterstützung / Dolby Vision	Nein	Nein
Reaktionszeit	8 ms	
Farben	16,7 Mio. (8-Bit)	
Blickwinkel	H:178°, V:178°	
HDMI-Spezifikationen	1.080p, 1.080i, 720p, 576p, 480p, 480i	
Smart Funktionen	Gaming Hub, Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Twitch, RTL+, Tizen App Store zum Herunterladen von Apps	
Media Funktionen	USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG	
PVR Funktion	Nein	
Lautsprecher Ausgang	2 x 10 Watt (Stereo)	
Stromversorgung	100V – 240V; 50/60 Hz	
Steckertyp	Typ C (CEE 7/16) "Euro"	
Wandhalterung	200 x 200 mm	
TV Funktionen	Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten	
Hotel Modus	Nein	
HD DVB-C	Demodulation: 16 - 256QAM	
HD DVB-S2	Unterstützt bis zu DiSEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Standard: MPEG-2 / MPEG-4, H.265	
HD DVB-T/-T2	Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 256QAM / Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)	
Analog TV	Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I, L/L'	
Fernbedienung	Infrarot	
Energieeffizienzklasse	F	

Anschlüsse

HDMI-Schnittstellen	3x (1x mit ARC/CEC)
USB-Schnittstellen	2x
AV/Mini AV/Mini YPbpr/YPbpr	Ja Nein Nein Nein
VGA-Schnittstelle	Nein
Audio Ausgänge	Digital out (Toslink)
CI+ Schnittstelle	Ja
Netzwerk	RJ45 (LAN) / WiFi 2,4 GHz / WiFi 5 GHz
Bluetooth	Ja
LNB-Eingang (DVB-S2)	Ja
Antenneneingang (DVB-T2/-C)	Ja

Logistische Daten

Lieferumfang	DYON Ultimax 40F-TI, Anleitung, Standfüße, Fernbedienung (inkl. Batterien), Garantiekarte
Abmessung (ohne Standfuß)	892 x 87 x 506 mm
Abmessung (mit Standfuß)	892 x 208 x 552 mm
Produktgewicht	5,3 kg
Abmessung Verpackung	980 x 135 x 582 mm
Gesamtgewicht	7,9 kg
Artikelnummer	D800261
EAN	4260552544506
UVP	239,99 €