

SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Ventilstecker



1553886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1553886>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Stecker, 4-polig, Ventilstecker Typ A, mit QUICKON-Anschluss, mit roter LED, Anschlussquerschnitt von 0,34 bis 0,75 mm², mit einem Kabeleinlass für Rundkabel von 5,6 bis 9 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1553886
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF2DAA
GTIN	4046356159609
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	32,96 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	33,8 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder.
----------------	--

Artikeleigenschaften

Polzahl	4
Anzahl der Kabelabgänge	1

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Gehäuse Ventilstecker	PA
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ag

Maße

Außenmaß

Außendurchmesser	5,6 mm ... 9 mm
------------------	-----------------

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	24 V
Nennstrom I_N	4 A
Schutzbeschaltung	Freilaufdiode

Signalisierung

Statusanzeige	LED (rot)
Statusanzeige vorhanden	ja

Anschlussdaten

Anschlussart	QUICKON-Schnellanschluss
Anschlussquerschnitt	0,75 mm² ... 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG	18 ... 16

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Ventilstecker
Gewindeart Kopf	A

SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Ventilstecker



1553886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1553886>


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 50 °C (Ventilstecker)

Zeichnungen

Maßzeichnung

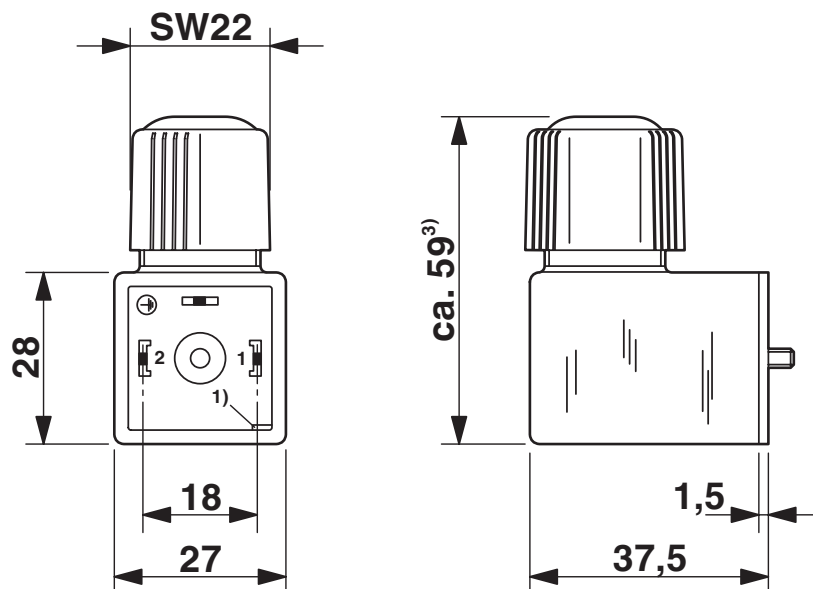

Schaltplan

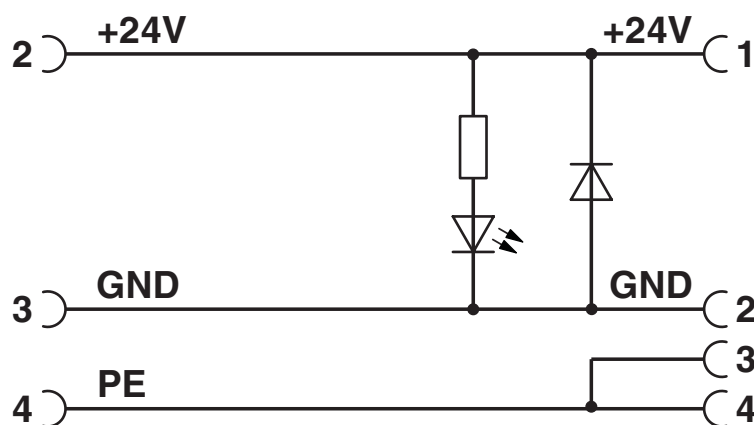

SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Ventilstecker



1553886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1553886>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 10.0	EC003623
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	219f901a-3c4a-4a95-9c1a-b8250d09f1b8