


Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

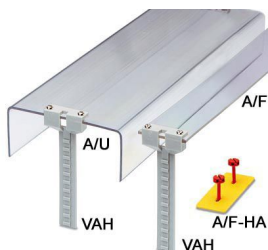

Flachbandabdeckung, zum Abdecken von Klemmenleisten, 2 mm dick, 17,5 cm breit, zusätzlich erforderlich sind 2 Endhalter E/UK und 2 verstellbare Abdeckungshalter VAH. Die max. Lieferlänge beträgt 100 cm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1004885
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	ZB
Produktschlüssel	BH8412
GTIN	4017918012267
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	460 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	460 g
Zolltarifnummer	39205100
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Maße

Breite	175 mm
Länge	1 m

Materialangaben

Farbe	transparent
Material	Polycarbonat PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	4,486 kg CO2e
---------	---------------