

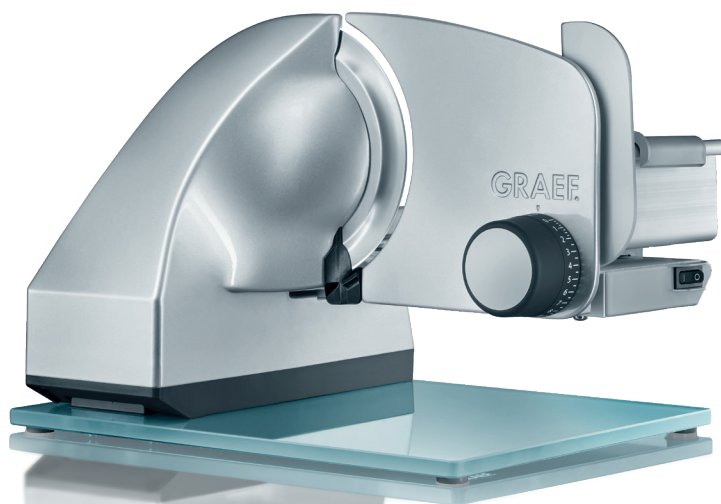


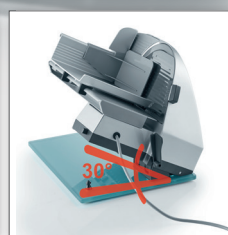

TESTSIEGER	
ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Graef Master M 80	
SEHR GUT	93,2 %
Im Test: 10 Alleschneider Testurteile: 1x sehr gut, 6x gut, 1x ausreichend www.etm-testmagazin.de	
Heft 10/2015	

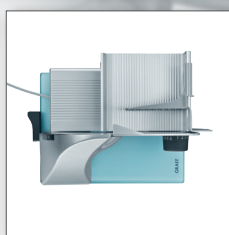

Allesschneider M80

M80EU

- Hochwertiger, freitragender Allesschneider aus Vollmetall, mit bruchsicherer Glasbodenplatte für die anspruchsvolle Küche
- Messerabdeckplatte aus Edelstahl – für weniger Reibung und leichteres Schneiden
- Glattes Vollstahlmesser aus Edelstahl mit Hohl-schliff, Ø 170 mm – für hauchzarte Schneide-ergebnisse und noch mehr Aroma
- Das glatte Vollstahlmesser kann zu Hause selbst nachgeschliffen werden
- Stufenlose Schnittstärkeneinstellung, 0–20 mm
- Flüsterleiser 170-Watt-Kondensatormotor, wartungsfrei und mit 10 Jahre Motorgarantie
- Schnelle Reinigung mit wenigen Handgriffen
- Allround-Allesschneider „Made in Germany“ für die anspruchsvolle Küche
- Praktische Dauerfunktion per Ein- und Aus-schalter
- Abnehmbarer Schlitten aus eloxiertem Aluminium
- Kindersicherung mit elektrischer Sperre
- Kippbar um 30°
- Zubehör: Resthalter, Edelstahltablett, Messerschärfer, MiniSlice-Aufsatz

TECHNISCHE DATEN

Leistung	230 V ~ 170 W 50Hz
----------	--------------------

LOGISTISCHE DATEN

EAN	4001627001834
Maße Produkt (L x B x H)	270 x 315 x 405 mm
Nettogewicht Produkt	8,32 kg
VPE	1
EAN-VPE	4001627001834
Maße des Verkaufskartons	431 x 345 x 363 mm
Produktgewicht inkl. Verkaufskarton	9,4 kg
Maße des 1-er Umkartons (L x B x H)	445 x 380 x 360 mm
Maße des 2-er Umkartons (L x B x H)	
Stück / Lage	6
Lage / Palette	5
Stück / Palette	30
ca. Maße volle Palette (L x B x H)	1200 x 800 x 1960 mm
ca. Gewicht volle Palette	313 kg