

PRODUKTDATENBLATT

Outdoor Flex 15M 840 IP65

OUTDOOR FLEX IP65 COOL LIGHT | Robuste und erweiterbare LED Streifen in 4000K



Anwendungsgebiete

- Baustellen
- Renovierung
- Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (IP65)

Produktvorteile

- Lichtstark, robust und langlebig

Produkteigenschaften

- Erweiterbar bis zu 50 Metern, max. 450 W
- Schutzart(Band): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Lichtfarbe: Kaltweiß

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	100,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Schutzklasse	II

Photometrische Daten

Lichtstrom	9700 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	12600 lm
Lichtausbeute	97 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Länge	15000,00 mm
Breite	11,00 mm
Höhe	7,00 mm
Produktgewicht	2550,00 g

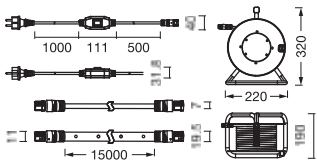

OUTDOOR FLEX 15M 840 IP65

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polyvinylchlorid (PVC)

Anwendung & Installation

Anschlussart	Steckertyp F
--------------	--------------

Schutzart	IP65
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,5 m Anschlusskabel und Stecker enthalten
- Kabeltrommel zur einfachen Aufbewahrung
- Montagezubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Outdoor Flex
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11226671
	Konformitätserklärung	Outdoor Flex declaration of conformity CE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854449192	Faltschachtel 1	217 mm x 262 mm x 333 mm	2749.00 g	18.93 dm ³
4099854449208	Versandschachtel 2	430 mm x 275 mm x 350 mm	6169.00 g	41.39 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.