

## PRODUKTDATENBLATT

### Outdoor Flex 15M RGB IP65 Remote Control

OUTDOOR FLEX IP65 RGB | Robuste und erweiterbare LED Streifen, RGB



#### Anwendungsgebiete

- Gärten und andere Außenbereiche
- Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (IP65)

#### Produktvorteile

- Lichtstark, robust und langlebig

#### Produkteigenschaften

- Erweiterbar bis zu 50 Metern, max. 450 W
- Schutzart(Band): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- RGB-Farbsteuerung

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung                  | 100,00 W    |
| Nennspannung                  | 220...240 V |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz  |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,90      |
| Schutzklasse                  | II          |

Photometrische Daten

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Rot / Grün / Blau |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1               |
| Ausstrahlungswinkel                         | 120 °             |

Maße & Gewicht

|                |             |
|----------------|-------------|
| Länge          | 15000,00 mm |
| Breite         | 16,00 mm    |
| Höhe           | 8,00 mm     |
| Produktgewicht | 3600,00 g   |

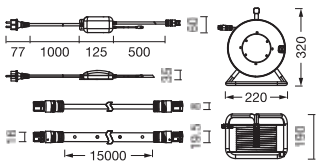

OUTDOOR FLEX 15M RGB IP65  
RC

Materialien & Farben

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Produktfarbe    | Weiß                   |
| Gehäusefarbe    | Weiß                   |
| Gehäusematerial | Polyvinylchlorid (PVC) |

Anwendung & Installation

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anschlussart       | Steckertyp F     |
| Schutzart          | IP65             |
| Dimmbar            | Ja               |
| Montageart         | Anbau            |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Mit Leuchtmittel                  | Ja   |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |

Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 10000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

|               |        |
|---------------|--------|
| Batteriegröße | CR2025 |
|---------------|--------|

Zertifikate & Standards

|        |    |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,5 m Anschlusskabel und Stecker enthalten
- Kabeltrommel zur einfachen Aufbewahrung
- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten
- Montagezubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | Outdoor Flex                                  |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11226671                       |
|  | Konformitätserklärung                     | Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854449215 | Faltschachtel<br>1                     | 217 mm x 262 mm x 333 mm            | 4049.00 g     | 18.93 dm <sup>3</sup> |
| 4099854449222 | Versandschachtel<br>2                  | 430 mm x 275 mm x 350 mm            | 8769.00 g     | 41.39 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.