



PRODUKTDATENBLATT

Outdoor Flex 20M RGB IP65 Remote Control

OUTDOOR FLEX IP65 RGB | Robuste und erweiterbare LED Streifen, RGB



Anwendungsgebiete

- Gärten und andere Außenbereiche
- Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (IP65)

Produktvorteile

- Lichtstark, robust und langlebig

Produkteigenschaften

- Erweiterbar bis zu 50 Metern, max. 450 W
- Schutzart(Band): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- RGB-Farbsteuerung

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	135,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Schutzklasse	II

Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot / Grün / Blau
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Länge	20000,00 mm
Breite	16,00 mm
Höhe	8,00 mm
Produktgewicht	4610,00 g

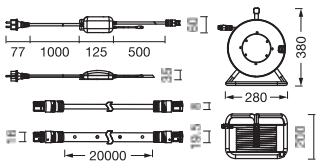

OUTDOOR FLEX 20M RGB IP65
RC

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polyvinylchlorid (PVC)

Anwendung & Installation

Anschlussart	Steckertyp F
Schutzart	IP65
Dimmbar	Ja
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen

Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batteriegröße	CR2025
---------------	--------

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,5 m Anschlusskabel und Stecker enthalten
- Kabeltrommel zur einfachen Aufbewahrung
- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten
- Montagezubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Outdoor Flex
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11226671
	Konformitätserklärung	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
-----	--	-------------------------------------	---------------	---------

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854449253	Faltschachtel 1	222 mm x 307 mm x 383 mm	4928.00 g	26.10 dm ³
4099854449260	Versandschachtel 2	440 mm x 315 mm x 398 mm	10668.00 g	55.16 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.