

IDEAL SHREDCAT 8291

max.
150
Blatt

Neuartiger, kompakter Auto-Feed-Aktenvernichter
für bis zu 150 Blatt Papier oder 8 Blatt manuell.

← 22 cm →

Stufe P-4 4 x 10 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 8 / Autofeed: 150



* Papier DIN A4, 80 g/m²


Technische Daten

Volumen 21 l (Schnittgutbehälter)

Strom 230 V / 50 Hz

Leistung** 220 Watt

** bei maximaler Blattleistung

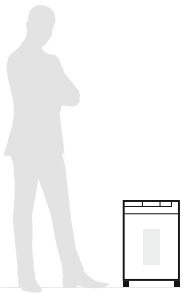

Maße 548 x 360 x 235 mm (H x B x T)

Gewicht 10,1 kg

Produktbeschreibung

Neuartiges, platzsparendes Auto-Feed-System zur automatischen Zuführung von Papierstapeln mit bis zu 150 Blatt Papier (DIN A4, 80g/m²). Manuelle Eingabe von bis zu 8 Blatt gleichzeitig (Arbeitsbreite 220 mm). Mit Anzeige des Betriebsstatus über mehrfarbige LED. Drucktasten für Vorwärtslauf / Stopp / Rückwärtslauf. Auto Start und Stopp über Lichtschranke. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter Motor. Sicherer Einsatz des Gerätes durch umfangreiches Sicherheitspaket. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit großem Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik bei vollem Behälter. Auffangvolumen von 21 Litern. Mobil durch feststellbare Lenkrollen. Vernichtet auch Heftklammern und Kreditkarten.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL SHREDCAT 8291

Ausstattungsmerkmale



KOMPAKTES AUTO-FEED-SYSTEM

Papierstapel mit bis zu 150 Blatt Papier können in das Gerät eingelegt und automatisch vernichtet werden.



BEDIENFELD

Einfache Bedienung über Drucktasten für Vorwärts/Stopp/Rückwärts. Eine mehrfarbige LED zeigt den Betriebsstatus an.



SNITTGUTBEHÄLTER

Einfache Entnahme des Schnittguts durch den ausziehbaren Schnittgutbehälter. Anzeige des Betriebsstatus „Tür offen“.



LENKROLLEN

Vier Lenkrollen (zwei feststellbar) sorgen für Mobilität und ermöglichen den flexiblen Einsatz dieses Shredders.



IDEAL