

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Bosch

Anschrift des Lieferanten: Bosch Service, Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, DE

Modellkennung: WGE02420


Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(a) (kg)	7,0		Abmessungen in cm	Höhe	85
				Breite	60
				Tiefe	63
Energieeffizienzindex ^(a) (EEL _w)	46,6		Energieeffizienzklasse ^(a)	A	
Wascheffizienzindex ^(a)	1,031		Spülwirkung (g/kg) ^(a)	5,0	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,402		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	44	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(a) (°C)	Nennkapazität	31	Gewichtete Restfeuchte ^(a) (%)	52,9	
	Halbe Nennkapazität	30			
	Viertel der Nennkapazität	22			
Schleuderdrehzahl ^(a) (U/min)	Nennkapazität	1 351	Schleudereffizienzklasse ^(a)	B	
	Halbe Nennkapazität	1 351			
	Viertel der Nennkapazität	1 351			

Programmdauer ^(a) (h:min)	Nennka- pazität	2:55	Art	Freistehend
	Halbe Nennka- pazität	2:10		
	Vier- tel der Nennka- pazität	2:00		
Luftschallemissio- nen im Schleuder- gang ^(a) (dB (A) re 1 pW)	72		Luftschallemissionsklasse ^(a) (Schleudergang)	A
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50		Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	Entfällt
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate				
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es wäh- rend des Waschzyklus Silberionen freisetzt			NEIN	
Weitere Angaben:				
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: https://www.bosch-home.com/energylabel				

(a) für das Programm „eco 40-60“.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01.

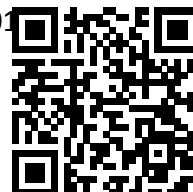

EPREL-Eintragungsnummer 1676991

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1676991>

Lieferant: BSH Hausgeräte GmbH (Hersteller)

Website: www.bsh-group.com

Kundenbetreuung:

Name: Bosch Service

Website:

E-Mail-Adresse: bosch-infoteam@bshg.com

Telefonnummer: +49 89 69 339 339

Anschrift:

Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Deutschland