


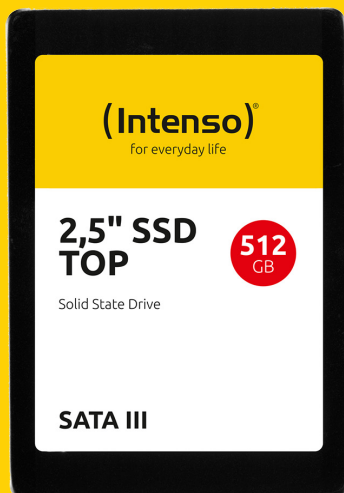

2,5\" SSD SATA III TOP

Solid State Drive

Technische Informationen

Kapazitäten:	128 GB 2x 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB
Formfaktor, Schnittstelle:	2,5\", SATA
Internes Protokoll:	SATA III (6Gbps)
Sequentielles Lesen:	Bis zu 550 MB/s*
Sequentielles Schreiben:	Bis zu 500 MB/s*
MTBF:	2.000.000 Stunden
TBW:	60 TB (128 GB), 120 TB (256 GB), 240 TB (500 GB), 480 TB (1 TB), 960 TB (2 TB), 1920 TB (4 TB)
Eigenschaften:	Fortschrittliche 3D-Nand Techno- logie mit SLC-Datenturbo-Cache Geringer Stromverbrauch Geräuschloser Betrieb (0 dB) Schock-resistent (1500 G / 0.5 ms)
Funktionen:	SMART & TRIM Command Support
Abmessungen, Gewicht:	100 x 70 x 7 mm, 33 g
VPE:	2 Stück

Artikeldaten

Kapazität	Artikelnummer	EAN
128 GB	3812430	4 034303 016679
2x 128 GB	3812432	4 034303 036646
256 GB	3812440	4 034303 016693
512 GB	3812450	4 034303 017546
1 TB	3812460	4 034303 028719
2 TB	3812470	4 034303 032280
4 TB	3812480	4 034303 035861