




HP OneShred 8CC Black

Aktenvernichter




Partikelschnitt

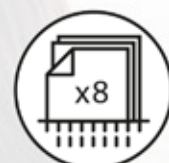

Schnittleistung



Auffangbehälter

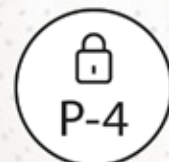

Sicherheitsstufe



Aut. Rücklauf



geeignet für Heft-,
büroklammern
und Kreditkarten



HP OneShred

Die modernen Shredder für die alltäglichen
Anforderungen – für eine einfache Aktenvernichtung



Art.-Nr.: 2826

Schnittleistung	8 Blatt
Schnittart	Partikelschnitt
Schnittbreite	5 x 18 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399-2)	P-4
Betriebsdauer	4 min
Betriebsgeräusch	68 dB
Volumen Auffangbehälter	15 Liter
Überhitzungsschutz	Ja
Überlastungsschutz	Ja
Automatischer Rücklauf	Ja
Schnittgut	Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Arbeitsgeschwindigkeit	1,8 m / min
Spannung / Netzfrequenz	220-240 VAC / 50/60 Hz
Leistung	200 W
Stromstärke	1,2 A
Automatische Start-Stopp-Funktion	
Füllstandsanzeige durch Sichtfenster	
Einfaches Entleeren durch abnehmbaren Shredder-Kopf	
LED Statusanzeige: Betriebsbereit, Vorwärts, Rückwärts, Überhitzung, Überlastung	



	Maße (mm)	Gewicht (kg)
Artikel	320 x 190 x 416	4,3
Verpackung	323 x 185 x 358	5,1
Umkarton	382 x 333 x 372	10,7
Artikelnummer	2826	
Stück / Umkarton (VE)	2	
EAN Artikel	4030152953202	
EAN Umkarton	4030152953219	