

Avide LED Flutlicht Slim SMD 2x20W NW 4000K 2-flammig mit Stativ optionalem PIR-Sensor

Name des Ausstellers:
Adresse des Ausstellers:

Bramcke Hungary Kft.
4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Ausgabedatum:
Dokumentierte Version:

2026.01.08.
DS2601

VERPACKUNGSBILD



ALLGEMEINE INFORMATION

EAN	5999143209003
Produktcode	ABLRFLNW-20W-TRIPOD-D-OPIR
Markenwebsite	-
Verpackung	1
Garantie	3jahr(e)
Bescheinigungen	-

ABMESSUNGEN

Höhe	610mm
Breite	130mm
Tiefe	110mm

TECHNISCHE DETAILS

Watt	40W
Technologie	LED
Energieeffizienzklasse	F
Helligkeit	4.000lm
Lumen / W	100
Chip-Typ	SMD2835
Spannungsbereich	AC220-240V
Abstrahlwinkel	110°
CRI	80
Farbtemperatur	4.000K
Verstellbare Farbtemperatur	N
dimmbar	N
Eingebaute Batterie	-
Batterietyp	-
Ladezeit	-
IP-Klasse	IP65
Werkstoff	Aluminium + Milchglas
Farbe	Schwarz
Lebensdauer (Stunden)	25.000h

ABBILDUNG DES PRODUKTS



Avide LED Flutlicht Slim SMD 2x20W NW 4000K 2-flammig mit Stativ optionalem PIR-Sensor

Name des Ausstellers:
Adresse des Ausstellers:

Bramcke Hungary Kft.
4031 Debrecen, Kishatár utca 17.


Ausgabedatum:
Dokumentierte Version:

2026.01.08.
DS2601

VERPACKUNGSGEOMETRIE

	VE	Karton
EAN	5999143209003	5999143209010
Größe	-	-
Nettogewicht	2750gram	11kg
Bruttogewicht	3050gram	11,6kg
Verpackung	1	4

UMRISS

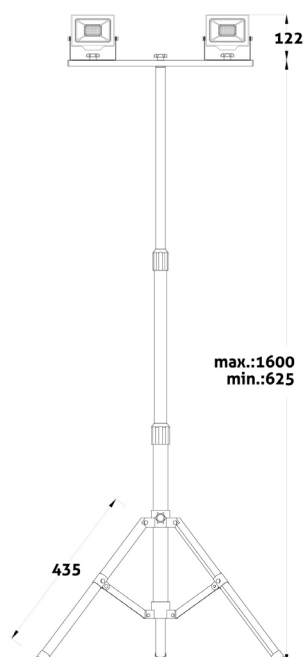

INFORMATIONEN ZUR PHOTOMETRIE