


Akku Solar LED Outdoor Leuchte RGB GL 100 ASR, IP 44, 340 lm

Die Lampe ist der perfekte Begleiter für Aktivitäten im Haus, im Garten, beim Camping und Outdoor-Aktivitäten.

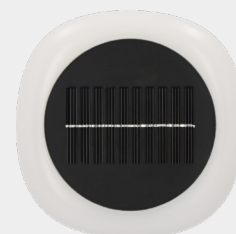

Artikelnummer 1173740009
EAN 4007123697632

BESCHREIBUNG

- LED Campinglampe mit Powerbank-Funktion – ideal auf Reisen oder in Notfällen.
- Einstellbares Licht: Warmweiß in drei Helligkeitsstufen (10 % / 50 % / 100 %) oder atmosphärischer RGB-Farbwechsel.
- Touchsteuerung mit Memory-Funktion zur Speicherung des letzten Farbmodus.
- Touchsteuerung: 2x Berühren zum Wechseln der Leuchtmodi, 1x Berühren zum Fixieren oder Fortsetzen von Farben.
- Austauschbarer Standard Li-Ion Akku 18650 (3,6 V / 3 Ah).
- Aufladung per USB C Ladekabel (ca. 2,5 h) oder über integriertes Solarpanel.
- Maximale Leuchtdauer bis zu 85 h (niedrigste Stufe).
- Mit Ladeanzeige und Powerbank-Funktion.
- Gehäuse aus UV-resistentem Material, Anti-Rutschgummierung und ausklappbarem Bügel.
- Ausklappbarer Bügel zur flexiblen Positionierung.
- Inklusive 1 m USB C auf USB C Kabel.

TECHNISCHE DATEN

Akku-Kapazität	3 Ah
Akku-Spannung	3,6 V
Akku-Ladezeit ca.	2,5 h
Batterie Bauart	18650

Batterie Technologie	Lithium-Ion
Schutzklasse	III
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,4 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	12 cm x 12 cm x 10,1 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,51 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	12,5 cm x 12,5 cm x 14 cm

LIEFERUMFANG

Akku Solar LED Outdoor Leuchte RGB GL 100 ASR, USB C Ladekabel